

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号	1661460000
種別	HDC 64D TOBU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190418014
数量	1 Stück

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.992 inch
幅	59 mm	幅 (インチ)	2.323 inch
正味重量	327 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

バージョン

BG	8	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	PG 29
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	8
ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	PG 29
種別	プラグ	色 (RAL)	RAL 7035
設計	高		

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
表面仕上	粉体塗装		

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	76 mm
ハウジングの全長	120 mm	幅ハウジングC	43 mm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性

作成日 2024/10/08 6:38:32 CEST

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22efb57c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e16ec6b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3cf4e042 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6127a301 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e3cbe0c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@37407814 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2cad784e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@70cee971 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2bd9f5ba de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f6db80d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5845cca6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5fc733be de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3bd779d9
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技術文書	1661460000 HDC_64D_TOBU_1PG29G_STP_Blatt_1.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


作成日 2024/10/08 6:38:32 CEST

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

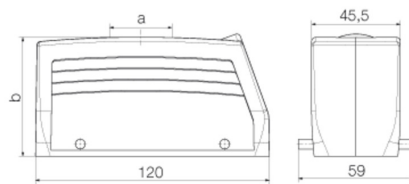

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 64D KBU 1M32G	バージョン
注文番号	1786960000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204205	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取
数量	1 Stück	り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24B KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1661730000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190418281	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D KBU 1M32G N	バージョン
注文番号	2559910000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118677416	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取
数量	1 Stück	り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24B KBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787920000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205363	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 64D KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1661810000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190418359	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取
数量	1 Stück	り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 24B KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1661720000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190418274	カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: PG 21

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B DMDQ 2QB	バージョン
注文番号	1665640000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422660	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B DMDQ 2QB N	バージョン
注文番号	2559760000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4050118676754	
数量	1 Stück	

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 64D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1904340000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248585601	
数量	1 Stück	口サイズ: M 25

作成日 2024/10/08 6:38:32 CEST

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 24B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1901150000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248521258	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 25
種別	HDC 64D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	1904350000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248585298	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 32
種別	HDC 24B SBU 1PG21G N	バージョン
注文番号	2560750000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118676747	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 25
種別	HDC 64D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	1786880000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204120	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 32
種別	HDC 64D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1661590000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190418144	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: PG 21
種別	HDC 24B SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2560970000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118676730	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 25
種別	HDC 64D SBU 2PG29G N	バージョン
注文番号	2560790000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118894103	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 32
種別	HDC 64D SBU 1M32G N	バージョン
注文番号	2561050000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118680195	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 32
種別	HDC 24B SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1661520000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190418076	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2561060000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118680508	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 32
種別	HDC 24B SBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1661510000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190418069	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1786890000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204137	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 25
種別	HDC 24B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787870000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205318	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 25

作成日 2024/10/08 6:38:32 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 64D SBU 2M32G N	バージョン
注文番号	2550540000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4064675005087	ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: M 32
種別	HDC 64D SBU 2PG29G	バージョン
注文番号	1661630000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190418182	ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ
数量	1 Stück	口サイズ: PG 29
種別	HDC 24B SBU 1M25G N	バージョン
注文番号	2560960000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118673227	ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 25

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B ABU N	バージョン
注文番号	2488600000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔
GTIN (EAN)	4050118541533	壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B ABU	バージョン
注文番号	1212400000	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔
GTIN (EAN)	4008190083939	壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは
数量	1 Stück	交換不可, 標準

作成日 2024/10/08 6:38:32 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。