

## HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, エンドロックランプ、下側, 標準
注文番号	<a href="#">1665200000</a>
種別	HDC 06B DODL 2BO
GTIN (EAN)	4008190421908
数量	1 Stück

## HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.709 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.693 inch
正味重量	58 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## バージョン

BG	3	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	ケーブル導入口	ベース用
サイズ	3	ハウジング設計	ハウジング下部カバー
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	上部 / 底部 / 蓋	カバー
種別	カバー	締付けトルク	1.2 Nm
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	1.2 Nm	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口	ベース用	ハウジングBの高さ	18 mm
ハウジングの全長	60 mm	幅ハウジングC	43 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油

作成日 2024/09/04 3:47:59 CEST

## HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49c74e53 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d205b0d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e514f34 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@11439126 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6205f08b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3da227f5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@497ef79a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@44b99532 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@9f5b486 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25c4b7c2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1bb856c7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13205087 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@375587e1
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1665200000 HDC_06B_DODL_2B0_STP_Blatt_1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/09/04 3:47:59 CEST


カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC 06B DODL 2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

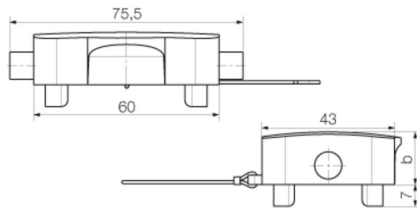

## HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1202100000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ、下側, エンドロッククランプは
GTIN (EAN)	4008190149369	交換不可, 標準
数量	1 Stück	

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B SLU 2PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652760000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし,
GTIN (EAN)	4008190402839	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 Stück	
種別	HDC 06B SLU 1M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900460000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし,
GTIN (EAN)	4032248585939	ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 Stück	

作成日 2024/09/04 3:47:59 CEST

## HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 06B SLU 1PG16G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560840000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118673074	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, カバーなし, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 06B SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900480000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248585946	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16D SLU 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652840000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190402914	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバーなし, ケー
数量	1 Stück	ブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 16D SLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787510000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204854	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバーなし, ケー
数量	1 Stück	ブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 06B SLU 2M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788140000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205585	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 16D SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787520000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248204861	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバーなし, ケー
数量	1 Stück	ブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 06B SLU 2M25G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560860000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118673098	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, カバーなし, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16D SLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900900000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248521128	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバーなし, ケー
数量	1 Stück	ブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 16D SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900880000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248521111	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバーなし, ケー
数量	1 Stück	ブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 06B SLU 2M20G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560850000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118673081	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, カバーなし, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 06B SLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652750000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190402822	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 06B SLU 1M25G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560710000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118673272	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, カバーなし, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 06B SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788130000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205578	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25

作成日 2024/09/04 3:47:59 CEST

## HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B KLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1021330000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248734948	カップリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 06B KLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1653200000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190403270	カップリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 16D KLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1653230000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190403300	カップリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取
数量	1 Stück	り入れ口サイズ: PG 21