

## HDC 10B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング上部カバー, 上部のサイドロッククランプ, 標準
注文番号	<a href="#">1665250000</a>
種別	HDC 10B DMDQ 4B0
GTIN (EAN)	4008190421953
数量	1 Stück

## HDC 10B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	73 mm	奥行き (インチ)	2.874 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.709 inch
幅	58.5 mm	幅 (インチ)	2.303 inch
正味重量	64 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## バージョン

BG	4	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル導入口	フード用
サイズ	4	シーリング	NBR
ハウジング設計	ハウジング上部カバー	ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
表面仕上	粉体塗装		

## 寸法

ケーブル導入口	フード用	ハウジングBの高さ	18 mm
ハウジングの全長	73 mm	幅ハウジングC	43 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油

作成日 2024/07/12 19:38:54 CEST

## HDC 10B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f5379fa de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e8bce43 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@728e4595 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4b22fec4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5faad2f3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f03e693 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@fa1b80b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@53a9a3e5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a1dde29 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4aba8c87 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4859043b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@56f1205e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6229403f

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1665250000_HDC_10B_DMDQ_4B0_STP_Blatt_1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/07/12 19:38:54 CEST


カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**HDC 10B DMDQ 4B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

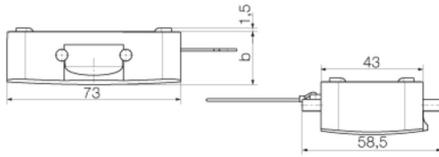

## HDC 10B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 10B TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787570000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204915	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24D TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787250000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204595	
数量	1 Stück	
種別	HDC 10B TSBO 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1654750000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407759	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24D TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787260000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204601	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24D TSBO 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1654810000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407810	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24D TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1654790000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190407797	
数量	1 Stück	

## HDC 10B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 10B TOBO 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787610000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204953	
数量	1 Stück	
種別	HDC 10B TOBO 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1654860000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407865	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24D TOBO 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1654920000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190407926	
数量	1 Stück	

## HDC 10B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

種別	HDC 10B TSBO 1M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">2498220000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4050118514049	IP68 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部の
数量	1 Stück	サイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20