

## HDC 24B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング上部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
注文番号	<a href="#">1665640000</a>
種別	HDC 24B DMDQ 2QB
GTIN (EAN)	4008190422660
数量	1 Stück

## HDC 24B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.886 inch
幅	55 mm	幅 (インチ)	2.165 inch
正味重量	156 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	8	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル導入口	フード用
サイズ	8	シーリング	NBR
ハウジング設計	ハウジング上部カバー	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
表面仕上	粉体塗装		

## 寸法

ケーブル導入口	フード用	ハウジングBの高さ	22.5 mm
ハウジングの全長	120 mm	幅ハウジングC	43 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油

作成日 2024/10/08 6:38:34 CEST

## HDC 24B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e7dec49 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@20fecb0a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39a10992 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@68af53cb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4991e533 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1fe1d190 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e3db667 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3c1e9960 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a604bad de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6b9c7820 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@285165ba de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@60cc3c49 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@18893ede
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1665640000 HDC_24B_DMDQ_2QB_STP_Blatt_1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


作成日 2024/10/08 6:38:34 CEST

**HDC 24B DMDQ 2QB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

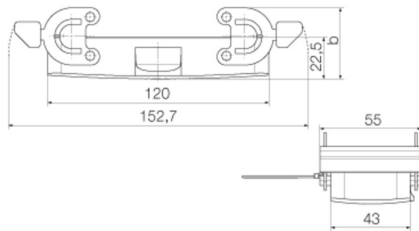

## HDC 24B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 64D TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661440000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
GTIN (EAN)	4008190417994	高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B TOBU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902980000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準,
GTIN (EAN)	4032248585274	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
数量	1 Stück	
種別	HDC 64D TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786830000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
GTIN (EAN)	4032248204076	高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 Stück	
種別	HDC 64D TOBU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1045560000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
GTIN (EAN)	4032248780532	高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
数量	1 Stück	
種別	HDC 64D TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661460000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
GTIN (EAN)	4008190418014	高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B TOBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787820000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準,
GTIN (EAN)	4032248205264	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 Stück	
種別	HDC 64D TOBU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1009710000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
GTIN (EAN)	4032248771394	高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661380000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準,
GTIN (EAN)	4008190417932	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/08 6:38:34 CEST

## HDC 24B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 24B TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661370000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190417925	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787810000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205257	
数量	1 Stück	

## XXL プラグハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 64D TOBU 1M50G	バージョン
注文番号	<a href="#">1111140000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
GTIN (EAN)	4032248964413	
数量	1 Stück	

## HDC 24B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## XXL プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 64D TSBU 1M50G	バージョン
注文番号	<a href="#">1111130000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
GTIN (EAN)	4032248967711	高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
数量	1 Stück	

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 24B TSBU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902480000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4032248592944	
数量	1 Stück	
種別	HDC 64D TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661320000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
GTIN (EAN)	4008190417871	高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/08 6:38:34 CEST

## HDC 24B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 64D TSBU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1809630000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4032248284986	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787750000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205097	
数量	1 Stück	
種別	HDC 64D TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661300000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190417857	
数量	1 Stück	
種別	HDC 64D TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786780000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204021	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661240000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190417796	
数量	1 Stück	
種別	HDC 64D TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786770000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204014	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787760000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205103	
数量	1 Stück	
種別	HDC 24B TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661230000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190417789	
数量	1 Stück	