

HDC 07A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
注文番号	1665770000
種別	HDC 07A DMDL 2B0
GTIN (EAN)	4008190422790
数量	1 Stück

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26.7 mm	奥行き (インチ)	1.051 inch
高さ	17.5 mm	高さ (インチ)	0.689 inch
幅	36.5 mm	幅 (インチ)	1.437 inch
正味重量	8 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル導入口	メス
サイズ	1	シーリング	NBR
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
締付けトルク	0.5 Nm	色 (RAL)	RAL 1001
設計	標準		

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	0.5 Nm		

寸法

ケーブル導入口	メス	ハウジングBの高さ	17.5 mm
ハウジングの全長	26.8 mm	幅ハウジングC	26.8 mm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性

作成日 2024/10/04 1:26:32 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16214969 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@774e06df de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@51cbd3a1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d4eb23 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@19a280f1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e5d05e4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@11849b55 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@33abe7b5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e035c39 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@48071c38 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7d6c685e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1116ae09 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3550da86
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – 1665770000_HDC_07A_DMDL_2BO_STP.dxf CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技術文書	1665770000_HDC_07A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


作成日 2024/10/04 1:26:32 CEST

HDC 07A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

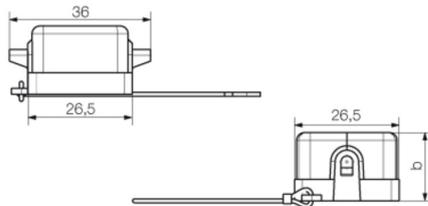

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁筐体



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A ALU	バージョン
注文番号	1652410000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190402488	
数量	1 Stück	

ベース筐体



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A SLU 1M20G	バージョン
注文番号	1788530000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4032248206063	
数量	1 Stück	
種別	HDC 07A SLU 1PG11S	バージョン
注文番号	1652440000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 11
GTIN (EAN)	4008190402518	
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/04 1:26:32 CEST

HDC 07A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

角度付き隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A AWLU	バージョン
注文番号	1652420000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190402471	
数量	1 Stück	

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A KOLU 1M20G	バージョン
注文番号	1788540000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル
GTIN (EAN)	4032248206070	
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 07A KOLU 1PG11G	バージョン
注文番号	1652460000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル
GTIN (EAN)	4008190402532	
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: PG 11

作成日 2024/10/04 1:26:32 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC 07A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ取り付けハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A ELU 1PG13G	バージョン
注文番号	1900990000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ねじ取り付けハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4032248592920	
数量	1 Stück	入れ口サイズ: PG 13.5