

## HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング上部カバー, エンドロックランプ、下側, 標準
注文番号	<a href="#">1665910000</a>
種別	HDC 16A DMDL 2B0
GTIN (EAN)	4008190422943
数量	1 Stück

## HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	89 mm	奥行き (インチ)	3.504 inch
高さ	19.5 mm	高さ (インチ)	0.768 inch
幅	29.5 mm	幅 (インチ)	1.161 inch
正味重量	46 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	5	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	ケーブル導入口	ベース用
サイズ	5	シーリング	NBR
ハウジング設計	ハウジング上部カバー	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
締付けトルク	0.5 Nm	色 (RAL)	RAL 7035
設計	標準		

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	0.5 Nm	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口	ベース用	ハウジングBの高さ	19.5 mm
ハウジングの全長	79 mm	幅ハウジングC	29.5 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/29 13:33:50 CEST

## HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e43b811 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c0e84fa de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1085aee de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@51a38f4a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f3365f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a725baf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@69eeab25 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@247aa08d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f202b93 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@737a0fb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b9c84bb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a13218d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5451e3ef
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1665910000 HDC_16A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/07/29 13:33:50 CEST


カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**HDC 16A DMDL 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

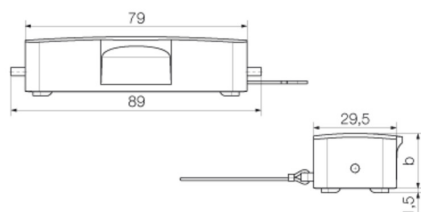

## HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16A SLU 2M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788770000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248206315	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 20
種別	HDC 16A SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788760000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248206308	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16A SLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665090000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190421793	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 16A SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902330000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65, IP65 (電源接続
GTIN (EAN)	4032248591916	時), ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16A SLU 2PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665070000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190421779	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: PG 16

## HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カップリングハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16A KLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665450000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190422158	カップリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 16A KLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788800000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248206346	カップリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 25

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16A ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1664920000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 5, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔
GTIN (EAN)	4008190421625	壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/29 13:33:50 CEST