

HDC 32A DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準 |
| 注文番号 | 1665920000 |
| 種別 | HDC 32A DODQ 4B0 |
| GTIN (EAN) | 4008190422950 |
| 数量 | 1 Stück |

HDC 32A DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|------------|
| 深さ | 82 mm | 奥行き (インチ) | 3.228 inch |
| 高さ | 17 mm | 高さ (インチ) | 0.669 inch |
| 幅 | 68 mm | 幅 (インチ) | 2.677 inch |
| 正味重量 | 82 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

バージョン

| | | | |
|------------|---------------|--------------|------------|
| BG | 7 | Moduplug®に最適 | いいえ |
| クランプのバージョン | サイドロッククランプ | ケーブル導入口 | ベース用 |
| サイズ | 7 | ハウジング設計 | ハウジング下部カバー |
| ロックシステム設計 | 下側のサイドロッククランプ | 上部 / 底部 / 蓋 | |
| 種別 | カバー | 締付けトルク | 1.2 Nm |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | 設計 | 標準 |

一般データ

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| EMC ハウジング | いいえ | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 | 保護度合い | IP65 (電源接続時) |
| 締付けトルク | 1.2 Nm | 表面仕上 | 粉体塗装 |

寸法

| | | | |
|----------|-------|-----------|-------|
| ケーブル導入口 | ベース用 | ハウジングBの高さ | 17 mm |
| ハウジングの全長 | 82 mm | 幅ハウジングC | 56 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 | | |

| | |
|------|------------|
| 物質 | アセトン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 掘削油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | ディーゼル |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | エチルアルコール |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |

作成日 2024/09/04 6:46:39 CEST

HDC 32A DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | |
|------|--------|
| 物質 | 作動油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 冷却剤 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 汗 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 紫外線 |
| 耐薬品性 | 不安定 |
| 物質 | オゾン |
| 耐薬品性 | 不安定 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
| 耐薬品性 | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f6f0d02 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@128ab81f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@43338cc9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16aadf80 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@417ad74a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@677d53a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@59fd44f9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@196bd699 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e3c9279 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@365a5881 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5b3083f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@422bc90e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@28ee3468 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6bl |

承認

| | |
|-----------------------|---|
| 認可 |  |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | Manufacturer's declaration |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 製品変更通知 | 20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| 技術文書 | 1665920000 HDC_32A_DODQ_4BO_STP_Blatt_1.pdf |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |


作成日 2024/09/04 6:46:39 CEST

HDC 32A DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

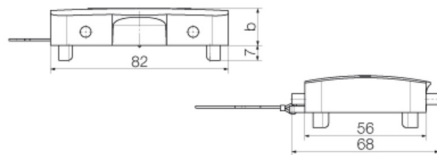

HDC 32A DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 32A ABU | バージョン |
| 注文番号 | 1665860000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準 |
| GTIN (EAN) | 4008190871253 | |
| 数量 | 1 Stück | |

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 32A SBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1903870000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248586110 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 32A SBU 2PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1665980000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190423018 | |
| 数量 | 1 Stück | |

作成日 2024/09/04 6:46:39 CEST

HDC 32A DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 32A SBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1666010000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), |
| GTIN (EAN) | 4008190423049 | ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入 |
| 数量 | 1 Stück | れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 32A SBU 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788040000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), |
| GTIN (EAN) | 4032248205486 | ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入 |
| 数量 | 1 Stück | れ口サイズ: M 25 |

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 32A KBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1788070000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), |
| GTIN (EAN) | 4032248205516 | カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 Stück | 取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 32A KBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788080000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), |
| GTIN (EAN) | 4032248205523 | カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル |
| 数量 | 1 Stück | 取り入れ口サイズ: M 25 |