

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
注文番号	1665930000
種別	HDC 32A DMDQ 2QB
GTIN (EAN)	4008190422967
数量	1 Stück

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
幅	68 mm	幅 (インチ)	2.677 inch
正味重量	168 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

バージョン

BG	7	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル導入口	フード用
サイズ	7	シーリング	NBR
ハウジング設計	ハウジング上部カバー	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
締付けトルク	1.2 Nm	色 (RAL)	RAL 7035
設計	標準		

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	1.2 Nm	表面仕上	粉体塗装

寸法

ケーブル導入口	フード用	ハウジングBの高さ	22 mm
ハウジングの全長	82 mm	幅ハウジングC	56 mm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油

作成日 2024/07/29 15:09:22 CEST

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4c8b6434 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f7c14f9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e67a22 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2dc212b5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3aff69fd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@554b6987 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67ce3e66 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a24cf90 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b55f5a8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@155cb014 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f791d7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7fd38676 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4b1fc491
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技術文書	1665930000 HDC_32A_DMDQ_2QB_STP_Blatt_1.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/07/29 15:09:22 CEST

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

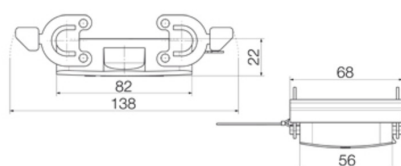

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32A TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787960000	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205400	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1665670000	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190422691	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787950000	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205394	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1665690000	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190422714	
数量	1 Stück	

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32A TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787990000	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205431	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1665790000	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190422813	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1665810000	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190422837	
数量	1 Stück	