

HDC-C-M3-SM10.0AG

 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, ピン, 導体断面、最大: 10, 回転, 銅合金 |
| 注文番号 | 1682300000 |
| 種別 | HDC-C-M3-SM10.0AG |
| GTIN (EAN) | 4008190474034 |
| 数量 | 100 Stück |

作成日 2024/07/04 8:29:51 CEST

HDC-C-M3-SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 直径 | 6.1 mm | 正味重量 | 2.16 g |
|----|--------|------|--------|

一般データ

| | | | |
|------------|--------------------|-------------|--------|
| バージョンインサート | CM 3 | 体積抵抗 | ≤1 mΩ |
| 導体断面、最大 | 10 mm ² | 接点材質 | 銅合金 |
| 接点直径、オス | 3.6 mm | 接続方式 | クリンプ接続 |
| 接続配線の断面 | 10 mm ² | 材質 | 銅合金 |
| 生産方法 | 回転 | 種別 | ピン |
| 表面仕上 | 銀色 | 被覆剥き長さ、定格接続 | 10 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

ダウンロード


| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC-C-M3-SM10.0AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

 図面



| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge | |
|-----------------------|----------------|-------|
| 1,50 mm ² | AWG 16 | 10 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 | 10 mm |
| 4,00 mm ² | AWG 12 | 10 mm |
| 6,00 mm ² | AWG 10 | 10 mm |
| 10,00 mm ² | AWG 7 | 10 mm |

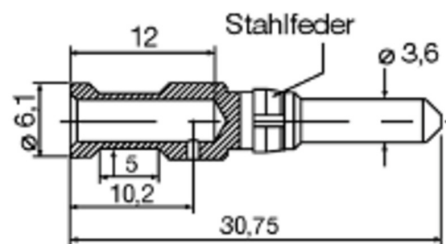

HDC-C-M3-SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | CTX CM 3.6 | バージョン |
| 注文番号 | 9018480000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 4mm², 10mm², Wクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190884581 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | CTIN CM 3.6 | バージョン |
| 注文番号 | 9205440000 | 接点对応圧着ツール, 1.5mm², 10mm², 4インデントクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248734146 | |
| 数量 | 1 Stück | |

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別 | REMOVAL TOOL CM 3 | バージョン |
| 注文番号 | 1866710000 | ツール, 接点解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4032248437030 | |
| 数量 | 1 Stück | |