

PAGETAB 15/9


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

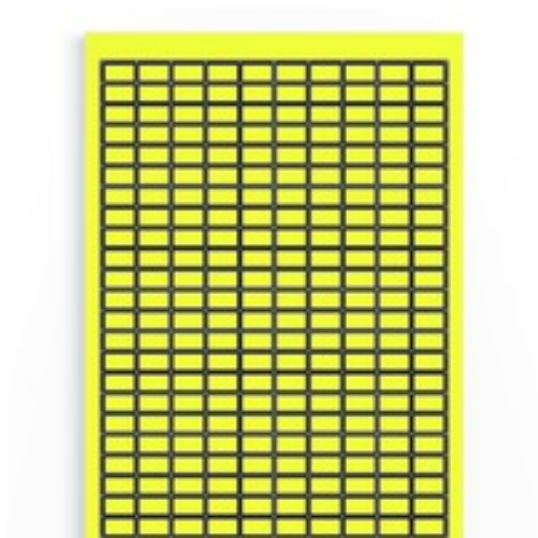

図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20 バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 9 x 15 mm, 黄色
注文番号	1686160000
種別	PAGETAB 15/9
GTIN (EAN)	4008190492533
数量	25 Stück

作成日 2024/11/05 19:11:33 CET

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.354 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.591 inch
正味重量	10 g		

温度

動作温度範囲	-29...93 °C
--------	-------------

一般データ

アークごとの数	310	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカース数	7,750	
パッケージ単位当たりマーカース数	組み合わせごとのマーカース数	310
	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカース数	25
動作温度範囲	-29...93 °C	
動作温度範囲、最大	93 °C	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
印刷	中立	
幅	15 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 310 デバイスマーカー	
色	黄色	

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

