


PAGETAB 19/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

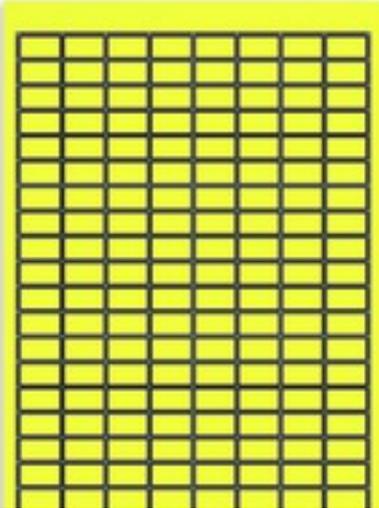

図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカ、デバイスマーカ、11 x 19 mm, 黄色
注文番号	1686170000
種別	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
数量	25 Stück

作成日 2024/11/05 19:42:23 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.433 inch
幅	19 mm	幅 (インチ)	0.748 inch
正味重量	9.8 g		

温度

動作温度範囲	-29...93 °C
--------	-------------

一般データ

アークごとの数	200	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカーク数	5,000	
パッケージ単位当たりマーカーク数	供給フォーム	ラベル・シート
	組み合わせごとのマーカーク数	200
	パッケージ単位当たりマーカーク数	25
動作温度範囲	-29...93 °C	
動作温度範囲、最大	93 °C	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
印刷	中立	
幅	19 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカーク数	1 ラベル・シート = 200 デバイスマーカー	
色	黄色	

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

図面

