

PAGETAB 38/11


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

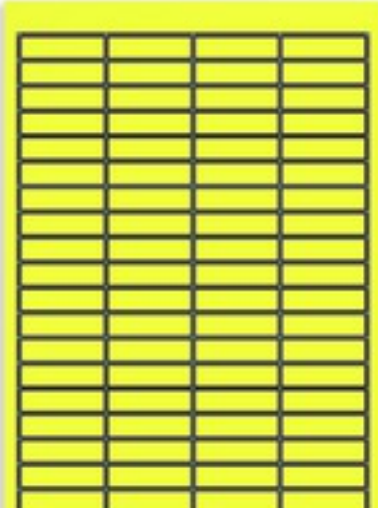

図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20 バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 11 x 38 mm, 黄色
注文番号	1686200000
種別	PAGETAB 38/11
GTIN (EAN)	4008190492632
数量	25 Stück

作成日 2024/08/27 17:46:35 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.433 inch
幅	38 mm	幅 (インチ)	1.496 inch
正味重量	12.36 g		

温度

動作温度範囲	-29...93 °C
--------	-------------

一般データ

アークごとの数	100	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカース数	2,500	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート
	組み合わせごとのマーカース数	100
	パッケージ単位当たりマーカース数	25
動作温度範囲	-29...93 °C	
動作温度範囲、最大	93 °C	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
印刷	中立	
幅	38 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 100 デバイスマーカー	
色	黄色	

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

