

## PAGETAB 56/22


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

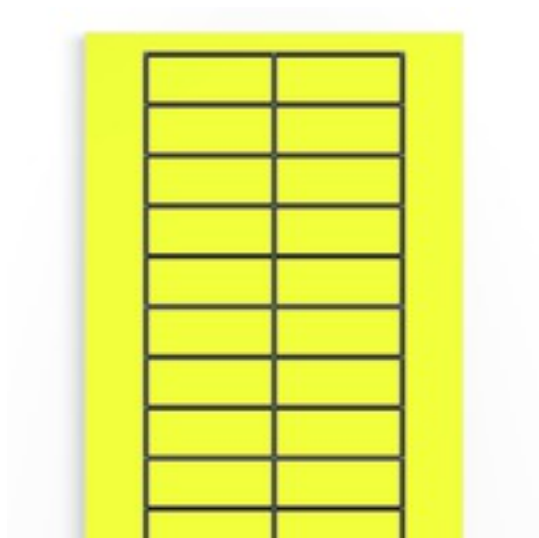

図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

## 一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 22 x 56 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1686210000</a>
種別	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
数量	25 Stück

作成日 2024/11/05 19:42:21 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
幅	56 mm	幅 (インチ)	2.205 inch
正味重量	11.24 g		

## 温度

動作温度範囲	-29...93 °C
--------	-------------

## 一般データ

アークごとの数	24	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカース数	600	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート
	組み合わせごとのマーカース数	24
	パッケージ単位当たりマーカース数	25
動作温度範囲	-29...93 °C	
動作温度範囲、最大	93 °C	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
印刷	中立	
幅	56 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 24 デバイスマーカー	
色	黄色	

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

