

CBH 27/27 BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

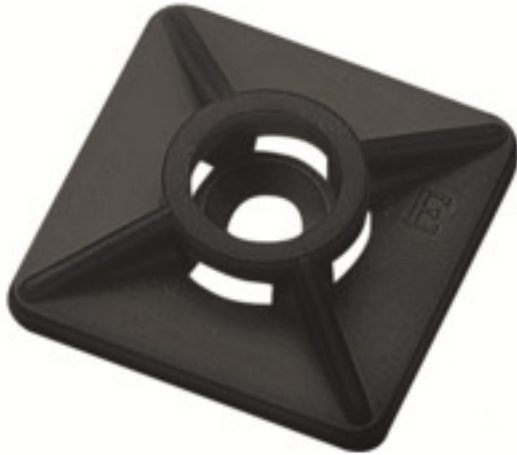

図に類似

電気開閉装置やキャビネットにケーブルやバンドルを結束バンドで固定。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 27 x 27 mm, プラスチック, 80 N
注文番号	1697960000
種別	CBH 27/27 BK
GTIN (EAN)	4008190883034
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 6:02:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CBH 27/27 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	27 mm	高さ (インチ)	1.063 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	1.6 g		

温度

動作温度範囲	-40...105 °C
--------	--------------

設置材料

UL 94 可燃性等級	V-2	ハロゲン	いいえ
バージョン	自己接着型	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	18 lbf	引張耐性	80 N
材質	プラスチック	紫外線耐性	はい
細大ケーブルストラップ幅	4.8 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

CBH 27/27 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

