

## HDC-C-M3-SM1.5AG

 
Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, ピン, 導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
注文番号	<a href="#">1698120000</a>
種別	HDC-C-M3-SM1.5AG
GTIN (EAN)	4008190885038
数量	100 Stück

作成日 2024/08/27 16:48:41 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC-C-M3-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

直径	6.1 mm	正味重量	3.48 g
----	--------	------	--------

## 一般データ

バージョンインサート	CM 3	体積抵抗	≤1 mΩ
導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	接点材質	銅合金
接点直径、オス	3.6 mm	接続方式	クリンプ接続
接続配線の断面	1.5 mm <sup>2</sup>	材質	銅合金
生産方法	回転	種別	ピン
表面仕上	銀色	被覆剥き長さ、定格接続	10 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード


エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

# HDC-C-M3-SM1.5AG


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

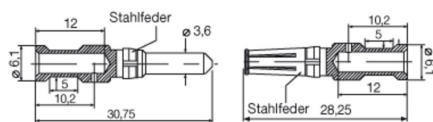

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm <sup>2</sup>	AWG 16	10 mm
2,50 mm <sup>2</sup>	AWG 14	10 mm
4,00 mm <sup>2</sup>	AWG 12	10 mm
6,00 mm <sup>2</sup>	AWG 10	10 mm
10,00 mm <sup>2</sup>	AWG 7	10 mm

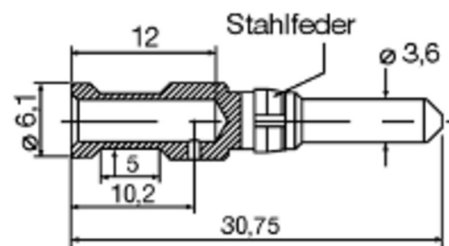

## HDC-C-M3-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Crimping tools



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

種別	CTIN CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">9205430000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm², 6mm², 4インデントク
GTIN (EAN)	4032248733446	リンプ
数量	1 Stück	
種別	CTIN CM 3.6	バージョン
注文番号	<a href="#">9205440000</a>	接点对応圧着ツール, 1.5mm², 10mm², 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 Stück	

## 接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL CM 3	バージョン
注文番号	<a href="#">1866710000</a>	ツール, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4032248437030	
数量	1 Stück	