

## TM-I 12 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

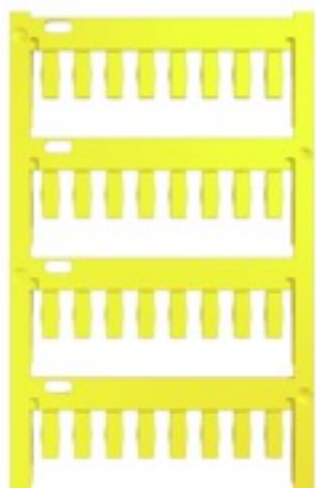

TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|              |  |
|--------------|--|
| バージョン        | TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 黄色   |
| 注文番号         | <a href="#">1718411687</a>   |
| 種別           | TM-I 12 MC NE GE   |
| GTIN (EAN)   | 4008190348984  |
| 数量           | 320 Stück  |
| 互換性を有するプリンター | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## TM-I 12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |           |            |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ   | 1.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.067 inch |
| 高さ   | 12 mm  | 高さ (インチ)  | 0.472 inch |
| 幅    | 4 mm   | 幅 (インチ)   | 0.157 inch |
| 正味重量 | 0.21 g |           |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|                  |                       |           |
|------------------|-----------------------|-----------|
| UL 94 可燃性等級      | V-2                   |           |
| ハロゲン             | いいえ                   |           |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム                | MultiCard |
| 動作温度範囲           | -40...100 °C          |           |
| 動作温度範囲、最大        | 100 °C                |           |
| 動作温度範囲、最小        | -40 °C                |           |
| 印刷文字             | 中立                    |           |
| 印刷種別             | ニュートラル                |           |
| 幅                | 4 mm                  |           |
| 抵抗コード準拠の素材色      | 4                     |           |
| 推奨業種             | 輸送, 機械                |           |
| 材質               | ポリアミド66               |           |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 MultiCard = マーカーの挿入 |           |
| 色                | 黄色                    |           |

## 導体およびケーブルマーカー

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## TM-I 12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

|             |   |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| 製品変更通知      | <a href="#">MultiCard Material modification</a> |
|             | <a href="#">MultiCard Material Modifikation</a> |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| ブローシャー      |   |

**TM-I 12 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

