

## SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

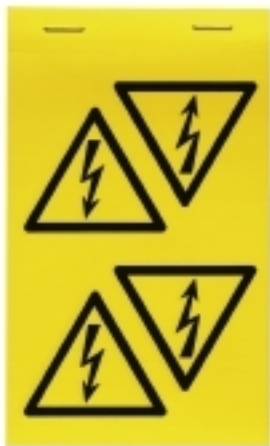

図に類似

Symbol Pack は、有孔シートに雷標識が印刷された袋です。電気システムのラベリングに関する現場ソリューションは、アルキルアルコールやベンゼン類に対して高い耐性を備えています。

## 一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 75 x 75 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1741110000</a>
種別	SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR
GTIN (EAN)	4008190964337
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:59:45 CEST

## SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.953 inch
幅	75 mm	幅 (インチ)	2.953 inch
正味重量	32 g		

## 温度

動作温度範囲	-45...80 °C
--------	-------------

## 一般データ

アークごとの数	2	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカー数	20	
パッケージ単位当たりマーカー数	パッケージ単位当たりマーカー数	10
	組み合わせごとのマーカー数	2
	供給フォーム	ラベル・シート
動作温度範囲	-45...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-45 °C	
印刷	三角形内の電光	
印刷文字	文字の混在	
印刷色	黒色	
幅	75 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカー数	1 ラベル・シート = 2 デバイスマーカー	
色	黄色	

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	Delivery unit: 10 sheets = 20 labels
------	--------------------------------------

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 17:59:45 CEST

**SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)