

## ZAD 1/4-2 GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

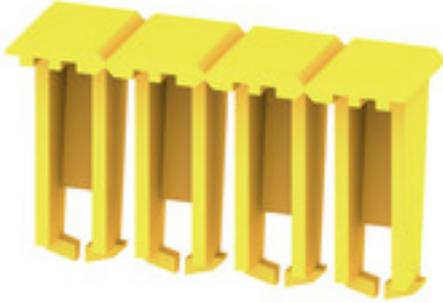

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, カバー
注文番号	<a href="#">1764560000</a>
種別	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
数量	20 Stück

作成日 2024/10/02 7:24:46 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZAD 1/4-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	10.15 mm	奥行き (インチ)	0.4 inch
高さ	20.4 mm	高さ (インチ)	0.803 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	0.4 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	120		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方向	上部	接続方式	耐張クランプ接続
------	----	------	----------

## システム仕様

バージョン	プラグ接続可能	エンドカバープレートの要求	はい
-------	---------	---------------	----

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	5.1 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/02 7:24:46 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZAD 1/4-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	