

BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

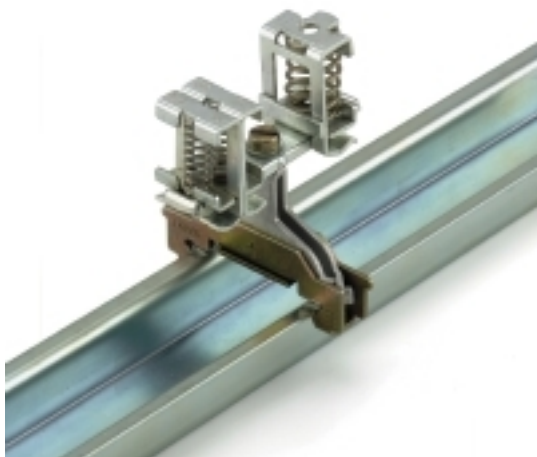

特殊な取り付けフットにより、品揃えには、TS 35 DIN レール取り付け対応シールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットから TS 35 取り付けレールに向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, 固定セット, スチール
注文番号	1768020000
種別	BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248109296
数量	10 Stück

作成日 2024/07/24 12:11:53 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
直径	3 mm	正味重量	72 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	3 mm
-----------	------	-----------	------

システム仕様

バージョン	クランピングヨーク	レール	TS 35
-------	-----------	-----	-------

全般

レール	TS 35	設置アドパイス	直接実装
-----	-------	---------	------

寸法

直径	3 mm	TS 35 オフセット	26.5 mm
----	------	-------------	---------

材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	はい
設置アドパイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/24 12:11:53 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	