

## VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製ブランキングプラグ) , 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 25, 10 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
注文番号	<a href="#">1776900000</a>
種別	VP M25 K54
GTIN (EAN)	4032248156344
数量	100 Stück

作成日 2024/10/04 1:23:41 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.197 inch
長さ	7 mm	長さ (インチ)	0.276 inch
直径	25 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	9 mm	正味重量	4.2 g

## 温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 一般的情報

GWDR の保護度合い	IP65	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	10 mm	ケーブルグランド	測定基準
シールリングの直径	25 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	ヘッド直径	30 mm
保護度合い	IP54	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 25
材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))		

## 分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード


エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**VP M25 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

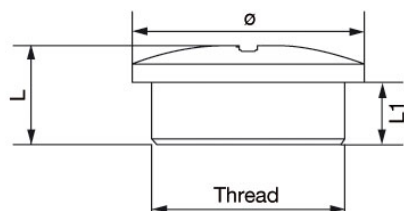

## VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M25-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777950000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158218	25, ポリエチレン
数量	50 Stück	

## プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M25 - K GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1772470000</a>	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 25, 6
GTIN (EAN)	4032248130214	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	

## VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグラントに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M25-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1736250000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956042	25, ネオプレン
数量	100 Stück	