

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製ブランキングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 20, 7 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
注文番号	1776910000
種別	VP M20 K54
GTIN (EAN)	4032248156351
数量	100 Stück

作成日 2024/08/27 19:53:34 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	3.5 mm	高さ (インチ)	0.138 inch
長さ	6.5 mm	長さ (インチ)	0.256 inch
直径	20 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	6 mm	正味重量	2.1 g

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

GWDR の保護度合い	IP65	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	7 mm	ケーブルグランド	測定基準
シールリングの直径	20 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	ヘッド直径	24 mm
保護度合い	IP54	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 20
材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))		

分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

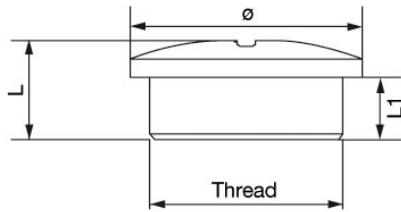

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネオプレン製フラットガスケット – GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M20-NP	バージョン
注文番号	1736240000	GWDR NP (平形ガスケット – ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956035	20, ネオプレン
数量	50 Stück	

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 - K GR	バージョン
注文番号	1772460000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 20, 6
GTIN (EAN)	4032248130207	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M20-PO	バージョン
注文番号	1777940000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158201	20, ポリエチレン
数量	100 Stück	