

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	Yプラグ, M12/M8
注文番号	1783420000
種別	SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
GTIN (EAN)	4032248183357
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:56:25 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 17 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	M12 = A コード、M8 = なし	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C	ハウジング主要材質	PBT
保護度合い	IP67	定格電圧	24 V
定格電流	4 A	接触表面	Au (ゴールド)
極数	4	汚染度	3

接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ	M12ピン	シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ	M8ソケット
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ	M8ソケット	締め付けトルク	M8 : 0.5 ~ 0.6 Nm, M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

一般データ

コーディング	M12 = A コード、M8 = なし	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C	ハウジング主要材質	PBT
保護度合い	IP67	定格電圧	24 V
定格電流	4 A	導体外径	-
接点材質、ソケット	CuZn	接点材質、ピン	CuZn
接続スレッド	M12/M8	接触表面	Au (ゴールド)
極数	4	汚染度	3

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)


SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

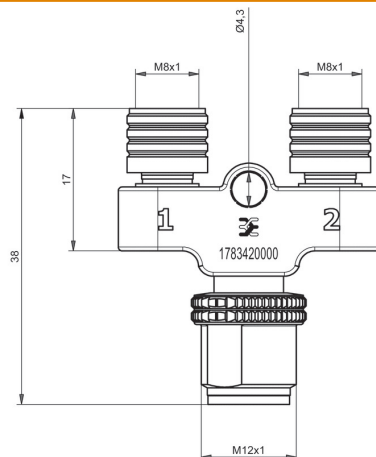

寸法図

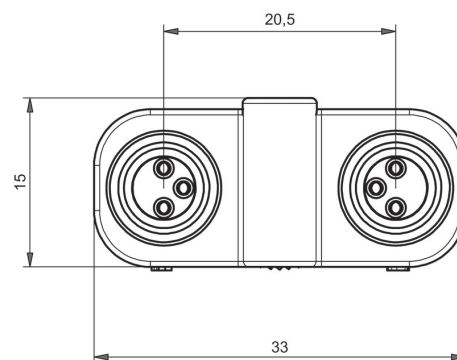

配線図

