

## SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	保護対象コンポーネントアセンブリ, SAIアクティブ, アクセサリ, センサ/アクチュエータプラグインコネクタ
注文番号	<a href="#">1784760000</a>
種別	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
GTIN (EAN)	4032248191840
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 8:10:26 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 10 g

## 温度

動作温度 -25 °C...85 °C

## ケーブルの技術仕様

極数 5

## 一般的な技術データ

バージョン	ピン、ストレート	プラグイン回数	≥ 100
保護度合い	IP67, IP68	接続スレッド	M12
汚染度	3		

## 分類

ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448
ETIM 8.0	EC000448	ETIM 9.0	EC000448
ECLASS 9.0	19-07-04-03	ECLASS 9.1	19-17-01-90
ECLASS 10.0	19-07-04-03	ECLASS 11.0	19-07-04-03
ECLASS 12.0	19-07-04-03	ECLASS 13.0	19-07-04-03
ECLASS 14.0	19-07-04-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

認可



ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/10/02 8:10:26 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 寸法図

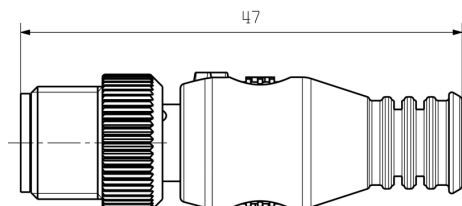

## 極スキーム

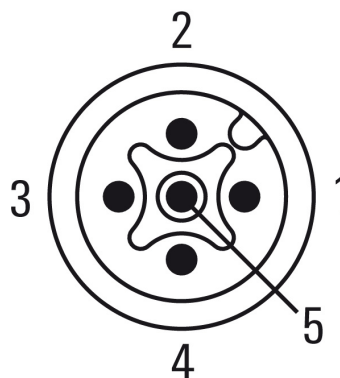

## 配線図

