

## HDC 32A SDBO 2M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<a href="#">1788060000</a>
種別	HDC 32A SDBO 2M25G
GTIN (EAN)	4032248205509
数量	1 Stück

## HDC 32A SDBO 2M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	97 mm	高さ (インチ)	3.819 inch
幅	89.2 mm	幅 (インチ)	3.512 inch
取付寸法 - 高さ	46 mm	取付寸法 - 幅	92 mm
正味重量	471 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## バージョン

BG	7	Moduplug®に最適	いいえ
カバー	カバー付き	カバー設計	カバー付き
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	M 25
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	7
シーリング	NBR	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ	上部 / 底部 / 蓋	下部
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	2
内付スレッド	M 25	種別	ベースハウジング
締付けトルク	1.2 Nm	色 (RAL)	RAL 7035
設計	標準		

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
保護等級注記	本バージョンでのカバーの保護等級: IP20	締付けトルク	1.2 Nm
表面仕上	粉体塗装		

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	75 mm
ハウジングの全長	82 mm	基準B1の高さ	5 mm
幅の基準C1	64.5 mm	幅ハウジングC	56 mm
穴ピッチ長 A2	92 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/29 15:02:02 CEST

## HDC 32A SDBO 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


## 技術データ

物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16382412 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@19a3d6f0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@228eaf61 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@62bf9eb4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@35f03e45 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@32e37a5d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@65c12ec7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7b1546f5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4fa35dc4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66bbe7ff de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ae05af9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5b1397be de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e8bbc65
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/07/29 15:02:02 CEST

## HDC 32A SDBO 2M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1788060000_HDC_32A_SDBO_2M25G_STP_Blatt__1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC 32A SDBO 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

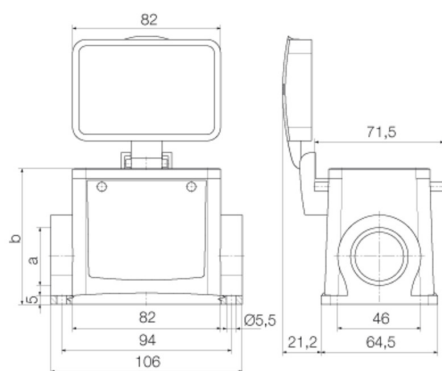

## HDC 32A SDBO 2M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32A TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787960000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205400	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665670000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190422691	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787950000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205394	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665690000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190422714	
数量	1 Stück	

## HDC 32A SDBO 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32A TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787990000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205431	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665790000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190422813	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32A TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665810000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190422837	
数量	1 Stück	

## HDC 32A SDBO 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32A DODQ 4B0	バージョン
注文番号	<a href="#">1665920000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 7, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ
GTIN (EAN)	4008190422950	ウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
数量	1 Stück	