

## HDC 48B TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
注文番号	<a href="#">1788330000</a>
種別	HDC 48B TOLU 1M50G
GTIN (EAN)	4032248205868
数量	1 Stück

## HDC 48B TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	151 mm	奥行き (インチ)	5.945 inch
高さ	94 mm	高さ (インチ)	3.701 inch
幅	90 mm	幅 (インチ)	3.543 inch
正味重量	722 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	12	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	M 50
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	12
ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	M 50
種別	プラグ	締付けトルク	1.2 Nm
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	1.2 Nm	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	94 mm
ハウジングの全長	132 mm	幅ハウジングC	90 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油

作成日 2024/09/04 3:50:38 CEST

## HDC 48B TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


## 技術データ

耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@956f64f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13a2fe9a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@540197cc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4862df66 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@76b8acab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@726acac8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a0d8cbe de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@744aef76 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@47a4c8a0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@63bc7616 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25126ea3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6001428 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67802d80
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/09/04 3:50:38 CEST

## HDC 48B TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1788330000_HDC_48B_TOLU_1M50G_STP_Blatt__1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC 48B TOLU 1M50G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

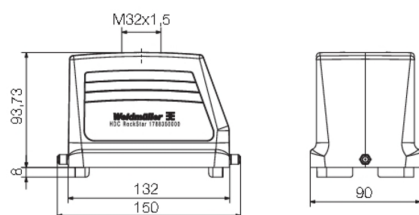

## HDC 48B TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 48B ADLU	バージョン
注文番号	<a href="#">1222900000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き
GTIN (EAN)	4008190138004	
数量	1 Stück	
種別	HDC 48B ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1295600000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし
GTIN (EAN)	4050118092066	
数量	1 Stück	

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 48B SLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788370000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205905	
数量	1 Stück	

作成日 2024/09/04 3:50:38 CEST

## HDC 48B TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 48B SLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1651100000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190299705	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SDLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1799810000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248247035	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SDLU 2M50G	バージョン
注文番号	<a href="#">1983510000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248687770	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
種別	HDC 48B SLU 2M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788360000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205899	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B SDLU 2PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1667560000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190424763	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SDLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904150000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248585700	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SDLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788390000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205929	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SDLU 2M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1983500000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248687787	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B SLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904190000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248585779	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 32