

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	1788350000
種別	HDC 48B TOLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248205882
数量	1 Stück

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	151 mm	奥行き (インチ)	5.945 inch
高さ	94 mm	高さ (インチ)	3.701 inch
幅	90 mm	幅 (インチ)	3.543 inch
正味重量	732 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	12	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	M 32
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	12
ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	M 32
種別	プラグ	締付けトルク	1.2 Nm
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	1.2 Nm	表面仕上	粉体塗装

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	94 mm
ハウジングの全長	132 mm	幅ハウジングC	90 mm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油

作成日 2024/11/10 22:07:39 CET

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c3c98d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b73027a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6743a6ff de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c1a7b30 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@658c4a9f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@565fe486 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c51c4ec de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3bdf9ad de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e293f7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d302c39 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@fe4fbd7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@63780b17 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@739551a4

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/11/10 22:07:39 CET

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード


エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技術文書	1788350000 HDC 48B TOLU 1M32G STP Blatt 1.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

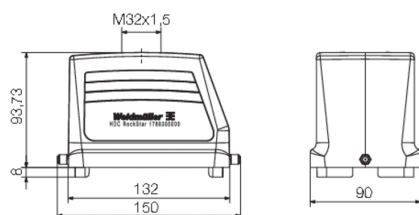

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 48B SDLU 1M32G	バージョン
注文番号	1904150000	HDCエンクロージャ、サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248585700	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1651100000	HDCエンクロージャ、サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190299705	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SDLU 2PG29G	バージョン
注文番号	1667560000	HDCエンクロージャ、サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4008190424763	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SLU 2M32G	バージョン
注文番号	1788370000	HDCエンクロージャ、サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205905	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SDLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1799810000	HDCエンクロージャ、サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248247035	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SLU 1M32G	バージョン
注文番号	1904190000	HDCエンクロージャ、サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248585779	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SDLU 2M40G	バージョン
注文番号	1983500000	HDCエンクロージャ、サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248687787	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B SDLU 2M50G	バージョン
注文番号	1983510000	HDCエンクロージャ、サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248687770	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 50

作成日 2024/11/10 22:07:39 CET

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 48B SLU 2M40G	バージョン
注文番号	1788360000	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205899	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B SDLU 2M32G	バージョン
注文番号	1788390000	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205929	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 48B ADLU	バージョン
注文番号	1222900000	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔
GTIN (EAN)	4008190138004	壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き
数量	1 Stück	
種別	HDC 48B ALU	バージョン
注文番号	1295600000	HDCエンクロージャ, サイズ: 12, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔
GTIN (EAN)	4050118092066	壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし
数量	1 Stück	