

## HDC 07A TWLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	<a href="#">1788510000</a>
種別	HDC 07A TWLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248206049
数量	1 Stück

## HDC 07A TWLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	37.3 mm	奥行き (インチ)	1.469 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	36.5 mm	幅 (インチ)	1.437 inch
正味重量	14 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	M 20
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	内付スレッド	M 20
種別	プラグ	締付けトルク	0.5 Nm
色 (RAL)	RAL 1001	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	0.5 Nm		

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	50 mm
ハウジングの全長	37.3 mm	幅ハウジングC	26.8 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油

作成日 2024/10/04 1:11:27 CEST

## HDC 07A TWLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2742fcbb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5ffaed58 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@140a20ea de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49001d93 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7997972c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@718f256b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@34c746c0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7d62394e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3889ff39 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@30a5213e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3eda80ac de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@529e6670 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25993b2d
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1788510000_HDC_07A_TWLU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


作成日 2024/10/04 1:11:27 CEST

## HDC 07A TWLU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

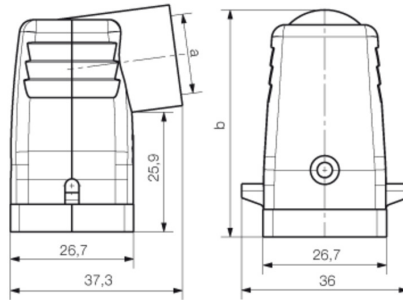

## HDC 07A TWLU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## IP67 バージョン (未承認)



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
 真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
 一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M20-K67 10-14	バージョン
注文番号	<a href="#">1909700000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536627	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ポリアミド6
数量	50 Stück	
種別	VG M20-K67 6-12	バージョン
注文番号	<a href="#">1909690000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536610	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, ポリアミド6
数量	50 Stück	

## らせん型反キンク保護 IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
 真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
 一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M20-K68 SKS 6-12	バージョン
注文番号	<a href="#">1778860000</a>	VG K SZS (反キンクコイル付き標準プラスチックケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248161874	トレート, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD
数量	50 Stück	max. 12 mm, ポリアミド6
種別	VG M20-K68 SKS 10-14	バージョン
注文番号	<a href="#">1776720000</a>	VG K SZS (反キンクコイル付き標準プラスチックケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248156146	トレート, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD
数量	25 Stück	max. 14 mm, ポリアミド6

## HDC 07A TWLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M20-1/K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772300000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129966	ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,
数量	50 Stück	IP67, IP68 - 5バール (30分) , ポリアミド6