

HDC 07A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	1788530000
種別	HDC 07A SLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248206063
数量	1 Stück

HDC 07A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26 mm	奥行き (インチ)	1.024 inch
高さ	53 mm	高さ (インチ)	2.087 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.457 inch
取付寸法 - 幅	30 mm	正味重量	22 g

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	M 20
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	1
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	下部	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	内付スレッド	M 20
種別	ベースハウジング	締付けトルク	0.5 Nm
色 (RAL)	RAL 1001	設計	標準

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP65 (電源接続時)	締付けトルク	0.5 Nm

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	42 mm
ハウジングの全長	27 mm	基準B1の高さ	3 mm
幅の基準C1	42 mm	幅ハウジングC	24 mm
穴ピッチ長 A2	30 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/04 9:21:03 CEST

HDC 07A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a4f8cdc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1708a46e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@17afda29 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5e2a16d1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@782558a4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2adca81a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@434b51fa de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4dd95bdc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f6bcabb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@50b82d34 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49656258 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ee5d713 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f9ae266

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技術文書	1788530000_HDC_07A_SLU_1M20G_STP_Blatt__1.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/07/04 9:21:03 CEST

HDC 07A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

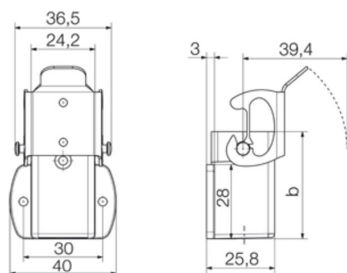

HDC 07A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A DODL 2BO	バージョン
注文番号	1665760000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422783	
数量	1 Stück	
種別	HDC 07A DMDL 2BO	バージョン
注文番号	1665770000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422790	
数量	1 Stück	