

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

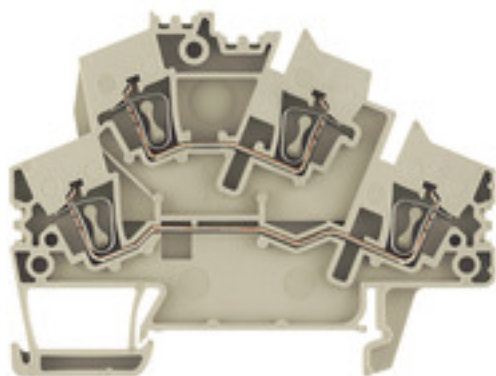

図に類似

電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | フィードスルー端子, 二重層端子, 耐張クランプ接続, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, ダークベージュ |
| 注文番号       | <a href="#">1791470000</a>   |
| 種別         | ZDK 2.5-2 DB+BR  |
| GTIN (EAN) | 4032248222988  |
| 数量         | 50 Stück   |

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|               |            |           |            |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 深さ            | 54.5 mm    | 奥行き (インチ) | 2.146 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 55.5 mm    | 高さ        | 72.5 mm    |
| 高さ (インチ)      | 2.854 inch | 幅         | 10.2 mm    |
| 幅 (インチ)       | 0.402 inch | 正味重量      | 10.5 g     |

## 温度

|           |                |           |   |
|-----------|----------------|-----------|---|
|           |                |           |   |
| 保管温度      |                | 動作温度範囲    | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|           | -25 °C...55 °C |           |   |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C         | 連続動作温度、最大 | 130 °C  |

## CSA評価データ

|               |                |               |        |
|---------------|----------------|---------------|--------|
| 証明書番号 (CSA)   | 200039-1236167 | 配線の最大断面 (CSA) | 12 AWG |
| 配線の最小断面 (CSA) | 30 AWG         | 電圧規模C (CSA)   | 600 V  |
| 電流の規模C (CSA)  | 25 A           |               |        |

## UL評価データ

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)  | 30 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 12 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 30 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 12 AWG |
| 現在のサイズ C (cURus)           | 20 A   | 証明書番号 (cURus)              | E60693 |
| 電圧サイズ C (cURus)            | 600 V  |                            |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                       | A2                   | クランプ範囲、最大                                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| クランプ範囲、最小                                | 0.05 mm <sup>2</sup> | 刃寸法                                      | 0.6 x 3.5 mm        |
| 導体接続断面積 AWG、最大                           | AWG 14               | 接続数                                      | 8                   |
| 接続方向                                     | 傾斜/角度のついた            | 接続方式                                     | 耐張クランプ接続            |
| 接続方式 2                                   | 耐張クランプ接続             | 被覆剥ぎ長さ                                   | 10 mm               |
| 配線接続断面 AWG、最小                            | AWG 30               | 配線接続断面、ソリッドコア、最小                         | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 2.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、細径撚線、最大                           | 2.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、細径撚線、最小                           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大                          | 4 mm <sup>2</sup>    |  |                     |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

|           |          |
|-----------|----------|
| 接続種別、追加接続 | 耐張クランプ接続 |
|-----------|----------|

## システム仕様

|                 |                                  |               |       |
|-----------------|----------------------------------|---------------|-------|
| バージョン           | 耐張クランプ接続, プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい    |
| 電位数             | 2                                | レベル数          | 2     |
| レベルごとのクランプポイント数 | 4                                | 内部で交差接続されたレベル | いいえ   |
| PE 接続           | いいえ                              | ルール           | TS 35 |

作成日 2024/08/27 17:03:10 CEST

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 全般

|     |               |                |        |
|-----|---------------|----------------|--------|
| レール | TS 35         | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 14 |
| 標準  | IEC 60947-7-1 | 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 30 |

## 材料データ

|             |       |   |         |
|-------------|-------|---|---------|
| 材質          | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |         |

## 評価データ

|                        |                     |            |               |
|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| 定格断面                   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 定格電圧       | 800 V         |
| 定格 DC 電圧               | 800 V               | 定格電流       | 24 A          |
| 最大導体電流                 | 24 A                | 標準         | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 1.33 mΩ             | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV          |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W              | 汚染度        | 3             |

## 評価データ IECEx/ATEX

|                   |   |                  |                   |
|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 証明書番号 (ATEX)      | DEMKO16ATEX1808U  | 証明書番号 (IECEX)    | IECEXULD16.0036U  |
| 最大電圧 (ATEX)       | 550 V   | 電流 (ATEX)        | 21 A              |
| 最大導体断面積 (ATEX)    | 4 mm <sup>2</sup>   | 最大電圧 (IECEX)     | 550 V             |
| 電流 (IEEX)         | 21 A  | 最大導体断面積 (IECEX)  | 4 mm <sup>2</sup> |
| 動作温度範囲            | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | マーキング EN 60079-7 |                   |
| Ex 2014/34/EU ラベル | II 2 G D  |                  | Ex eb II C Gb     |

## 追加の技術データ

|        |      |           |    |
|--------|------|-----------|----|
| 取り付け方式 | 箆合仕様 | 爆発試験バージョン | はい |
| 開放側面   | 右    | 類似端子数     | 1  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693    |
| 証明書番号 (cURusEX)       | E184763   |

## ダウンロード


|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| ユーザ文書        | <a href="#">NTI ZDK-PE 2.5-2</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>  |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**ZDK 2.5-2 DB+BR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

 図面



## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Z シリーズ



スリーブの削減によって、より小さな断面積の導体接続が容易になります。ストランドがほつれなくても、導体をクランプポイントに確実に挿入できます。スリーブの削減によって、エントリーポイントに導体を中央配置します。

## 一般注文データ

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別         | ZRH 1.5H/1                 | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1678810000</a> | Zシリーズ, 縮小スリーブ |
| GTIN (EAN) | 4008190487324              |               |
| 数量         | 1,000 Stück                |               |
| 種別         | ZRH 1.5H/2                 | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1678800000</a> | Zシリーズ, 縮小スリーブ |
| GTIN (EAN) | 4008190487317              |               |
| 数量         | 1,000 Stück                |               |

## Z シリーズ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | ZAD 1/4-2 GE               | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">1764560000</a> | Zシリーズ, カバー |
| GTIN (EAN) | 4032248066063              |            |
| 数量         | 20 Stück                   |            |

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別 DEK 5/5 MC SDR  
注文番号 [1609810000](#)  
GTIN (EAN) 4008190456597  
数量 200 Stück

バージョン  
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,  
顧客の仕様に準拠

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別 WS 10/5 MC NE WS  
注文番号 [1635000000](#)  
GTIN (EAN) 4008190261948  
数量 720 Stück

バージョン  
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア  
レン・ブラッドリー, 白色

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 10/5 M MC NE WS         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1792000000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | レン・ブラッドリー, 白色                                       |
| 数量         | 720 Stück                  |   |

## スクレイドライバー (マイナス用)




VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2749610000</a> | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | mm  |
| 数量         | 1 Stück                    |   |

## Z シリーズ

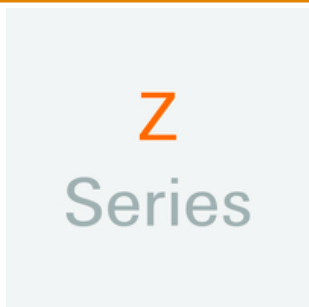

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZEW 35                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9540000000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              | °C   |
| 数量         | 20 Stück                   |  |



## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ZAP/TW ZDK2.5-2            | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1791050000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248223763              |                    |
| 数量         | 20 Stück                   |                    |
| 種別         | ZAP/TW ZDK2.5-2 OR         | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1791070000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248223787              |                    |
| 数量         | 20 Stück                   |                    |
| 種別         | ZAP/TW ZDK2.5-2 BL         | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1791060000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248223770              |                    |
| 数量         | 20 Stück                   |                    |

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/15 MC NE WS          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1854090000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 15 mm, ピッチ (mm) (P): 15.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248390694              | アレン・ブラッドリー, 白色   |
| 数量         | 240 Stück                  |  |

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Z シリーズ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | ZTA 4                      | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">1688110000</a> | アクセサリ, テストアダプター, 11 A |
| GTIN (EAN) | 4008190855666              |                       |
| 数量         | 25 Stück                   |                       |

## ツール



当社の特殊ツールは、配線箇所やコンポーネントの組立部、またはキャビネットプロセス内でサポートを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別         | ZBW 1/3.5                  | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">1781930000</a> | Zシリーズ, 操作ツール |
| GTIN (EAN) | 4032248199532              |              |
| 数量         | 1 Stück                    |              |
| 種別         | ZBWW                       | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">1669630000</a> | Zシリーズ, 操作ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190429119              |              |
| 数量         | 1 Stück                    |              |
| 種別         | ZBW 4                      | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">1650690000</a> | Zシリーズ, 操作ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190299361              |              |
| 数量         | 1 Stück                    |              |
| 種別         | ZBW-6                      | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">1650700000</a> | Zシリーズ, 操作ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190299378              |              |
| 数量         | 1 Stück                    |              |
| 種別         | ZBW 1                      | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">1669620000</a> | Zシリーズ, 操作ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190429126              |              |
| 数量         | 1 Stück                    |              |

作成日 2024/08/27 17:03:10 CEST

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 種別         | ZQV 2.5/5                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608890000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190065713              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/50                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1697540000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190883256              |                          |
| 数量         | 10 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/10                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608940000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190099060              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/20                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1908960000</a> | Zシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/6                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608900000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190149840              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/2                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608860000</a> | Zシリーズ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190123680              |                          |
| 数量         | 60 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/4                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608880000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190082208              |                          |
| 数量         | 60 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/7                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608910000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190159665              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/8                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608920000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190061531              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/3                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608870000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190061630              |                          |
| 数量         | 60 Stück                   |                          |

作成日 2024/08/27 17:03:10 CEST

## ZDK 2.5-2 DB+BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | ZQV 2.5/9                  | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1608930000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190117009              |                   |
| 数量         | 20 Stück                   |                   |

## マーカホルダー

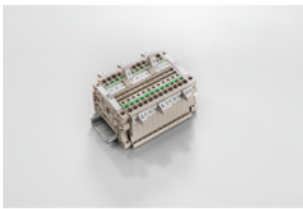

マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |