

## SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M12/M12
注文番号	<a href="#">1826880000</a>
種別	SAI-Y-5S- M12/M12
GTIN (EAN)	4032248330393
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:54:40 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 22.9 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	A-coded	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C	ハウジング主要材質	PBT
保護度合い	IP67	定格電圧	24 V
定格電流	4 A	極数	5
汚染度	3		

## 接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ	M12ピン	シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ	M12ソケット
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ	M12ソケット	締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

## 一般データ

コーディング	A-coded	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C	ハウジング主要材質	PBT
保護度合い	IP67	定格電圧	24 V
定格電流	4 A	導体外径	-
接続スレッド	M12/M12	極数	5
汚染度	3		

## 分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/08/27 17:54:40 CEST

## SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


# SAI-Y-5S- M12/M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

寸法図

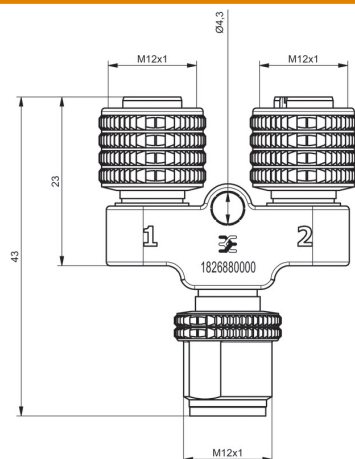

寸法図

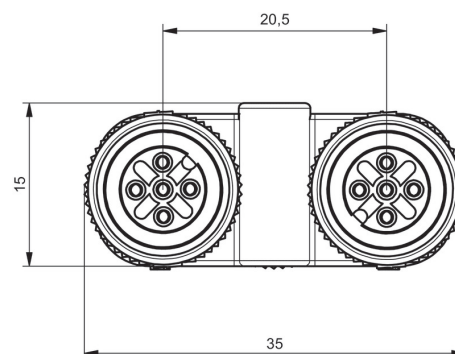

配線図

1. Female M12      2. Female M12

