

## SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M12 プラグ搭載接続ラインナップとして、また、コネクタなし終端部としてバルブプラグを供給できます。バルブプラグの状態は LED で表示されます。各バルブプラグに保護回路を取り付けます。ワイドミュラーの対象範囲には、A、B、C タイプから DIN タイプ、および業界標準のバルブプラグが含まれます。それらは勘合状態で、IP 67 の保護等級を達成します。取り出し方向も重要な要素で、ワイドミュラーは、0 のバージョンも提供できます。つまり、ケーブル取り出し方向は PE 接点にあります。

## 一般注文データ

バージョン	統合シール付属バルブプラグ, コネクタ無しの終端部 - バルブプラグ
注文番号	<a href="#">1845161500</a>
種別	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:48:46 CEST

## SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	493 g
------	-------

## ケーブルの技術仕様

ケーブル長	15 m	シースカラー	黒色
シース材料	PUR	シールド仕様	はい
交差結合照射	いいえ	外径	4.6 mm ± 0.2 mm
温度範囲、固定	-40...80 °C	温度範囲、移動	-25...80 °C

## 一般的な技術データ

ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C	バージョン	コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ
------------	--------------	-------	---------------------

## 分類

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-11	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-11	ECLASS 11.0	27-06-03-11
ECLASS 12.0	27-06-03-11	ECLASS 13.0	27-06-03-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


**SAIL-VSBD-180-15U(0,5)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

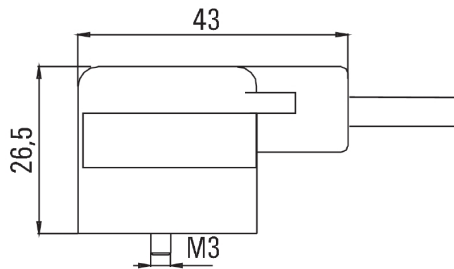

配線図

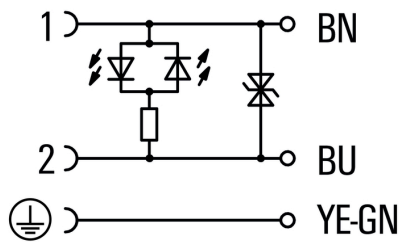

24V AC/DC\_4A