

## FEKO ZRV2.5 0.2-0.35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

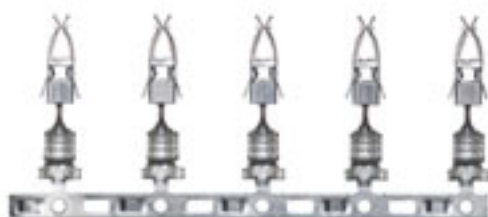

図に類似

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, クリンプコンタクト, 4.15 mm, 銀色, 直接実装
注文番号	<a href="#">1854750000</a>
種別	FEKO ZRV2.5 0.2-0.35
GTIN (EAN)	4032248401321
数量	5,000 Stück
パッケージ	マルチパックバッグ

作成日 2024/08/27 20:27:32 CEST

## FEKO ZRV2.5 0.2-0.35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	3.1 mm	奥行き (インチ)	0.122 inch
高さ	19.8 mm	高さ (インチ)	0.78 inch
幅	4.15 mm	幅 (インチ)	0.163 inch
正味重量	0.612 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	130 °C
------	----------------	------	--------

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	ばね接点
------	------

## システム仕様

バージョン	ばね接点
-------	------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

材質	銅・錫	色	銀色
----	-----	---	----

## 評価データ

定格断面	2.5 mm <sup>2</sup>	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 20:27:32 CEST

## FEKO ZRV2.5 0.2-0.35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>