

## THM MT30X 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

## 一般注文データ

|              |   |
|--------------|---|
| バージョン        | THM, デバイスマーカー, 9 x 17 mm, 黄色                          |
| 注文番号         | <a href="#">1856650000</a>                            |
| 種別           | THM MT30X 17/9 GE                                     |
| GTIN (EAN)   | 4032248399598   |
| 数量           | 1 Stück   |
| 互換性を有するプリンター | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

作成日 2024/09/04 4:29:21 CEST

## THM MT30X 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.003 inch |
| 高さ   | 9 mm    | 高さ (インチ)  | 0.354 inch |
| 幅    | 17 mm   | 幅 (インチ)   | 0.669 inch |
| 正味重量 | 348 g   |           |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|                 |                     |        |
|-----------------|---------------------|--------|
| UL 94 可燃性等級     | V-0                 |        |
| ハロゲン            | いいえ                 |        |
| バージョン           | 自己接着型, ハロゲンフリー      |        |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム              | ラベルリール |
| ロールあたりの数        | 10,000              |        |
| 動作温度範囲          | -40...150 °C        |        |
| 動作温度範囲、最大       | 150 °C              |        |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C              |        |
| 印刷方法            | 熱伝達                 |        |
| 幅               | 17 mm               |        |
| 接着剤             | アクリル酸系              |        |
| 材質              | ポリエステル              |        |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 ラベルリール = デバイスマーカー |        |
| 色               | 黄色                  |        |

## 装置マーカー

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |


作成日 2024/09/04 4:29:21 CEST

**THM MT30X 17/9 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

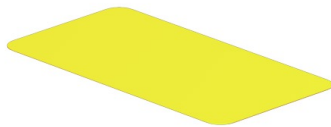

## THM MT30X 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | RIBBON MM 110/360 SW       | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2005070000</a> | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |