

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 8, 撚線/ケーブル長: 0.5 m, 前面取付け
注文番号	1861110000
種別	SAIE-M12S-8-0.5U-M16
GTIN (EAN)	4032248419159
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:11:52 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 29 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	A-coded	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	プラグイン回数	≥ 100
保護度合い	IP67, ねじ込み	定格電圧	30 V
定格電流	2 A	定格電流	4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極) / 1.5 A (12 極)
接触表面	金メッキ	極数	8

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

ケーブル長	0.5 m	コア断面積	0.25 mm ²
コーディング	A-coded	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	プラグイン回数	≥ 100
保護度合い	IP67, ねじ込み	取り付けスレッド	M 16 x 1.5
取り付け方式	前面取付け	定格電圧	30 V
定格電圧	250 V (4-pole) / 60 V (5-pole) / 30 V (8 and 12-pole)	定格電流	2 A
定格電流	4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極) / 1.5 A (12 極)	導体外径	-
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
撚線/ケーブル長	0.5 m	材質	PUR
極数	8	配線断面 (印刷/オンライン)	0.34 (4 極および5 極) / 0.25 (8 極) / 0.14 (12 極)

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E307231

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

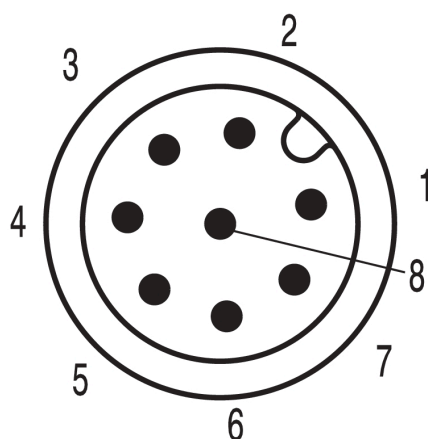

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 MS	バージョン
注文番号	1736990000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956462	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	