

## SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 4, 撚線 / ケーブル長: 0.5 m, 前面取付け
注文番号	<a href="#">1861250000</a>
種別	SAIE-M12B-4-0.5U-PG9
GTIN (EAN)	4032248419326
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:38:55 CEST

## SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 28 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	PG 9	コーディング	A-coded
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
プラグング回数	≥ 100	保護度合い	IP67, ねじ込み
定格電圧	250 V	定格電流	4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極)
接触表面	金メッキ	極数	4

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

## 一般データ

ケーブルグランド	PG 9	ケーブル長	0.5 m
コア断面積	0.34 mm <sup>2</sup>	コーディング	A-coded
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
プラグング回数	≥ 100	保護度合い	IP67, ねじ込み
取り付けスレッド	PG 9	取り付け方式	前面取付け
定格電圧	250 V	定格電圧	250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)
定格電流	4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極)	導体外径	-
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
撚線/ケーブル長	0.5 m	材質	PVC
極数	4	配線断面 (印刷/オンライン)	0.34 (4 極および5 極) / 0.25 (8 極)

## 分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E307231

作成日 2024/07/02 5:38:55 CEST

## SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 配線図

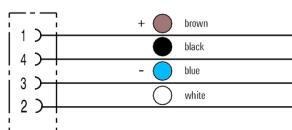

## 極スキーム

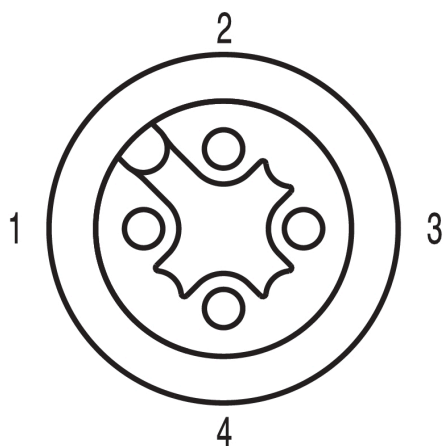

## SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU PG9-MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872243	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	