

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン | 組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 8, 撚線 / ケーブル長: 0.5 m, 前面取付け |
| 注文番号 | 1861270000 |
| 種別 | SAIE-M12B-8-0.5U-PG9 |
| GTIN (EAN) | 4032248419340 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/10/02 7:32:03 CEST

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 33 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|------------|
| ケーブルグランド | PG 9 | コーディング | A-coded |
| ハウジングの温度範囲 | -30 - +90 °C | ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
| プラグング回数 | ≥ 100 | 保護度合い | IP67, ねじ込み |
| 定格電圧 | 30 V | 定格電流 | 2 A |
| 定格電流 | 4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極) | 接触表面 | 金メッキ |
| 極数 | 8 | | |

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ケーブルグランド | PG 9 | ケーブル長 | 0.5 m |
| コア断面積 | 0.25 mm ² | コーディング | A-coded |
| ハウジングの温度範囲 | -30 - +90 °C | ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
| プラグング回数 | ≥ 100 | 保護度合い | IP67, ねじ込み |
| 取り付けスレッド | PG 9 | 取り付け方式 | 前面取付け |
| 定格電圧 | 30 V | 定格電圧 | 250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole) |
| 定格電流 | 2 A | 定格電流 | 4 A (4 極および5 極) / 2 A (8 極) |
| 導体外径 | - | 接続スレッド | M12 |
| 接触表面 | 金メッキ | 燃線/ケーブル長 | 0.5 m |
| 材質 | PVC | 極数 | 8 |
| 配線断面 (印刷/オンライン) | 0.34 (4 極および5 極) / 0.25 (8 極) | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 |

作成日 2024/10/02 7:32:03 CEST

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E307231 |

ダウンロード

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

配線図



極スキーム

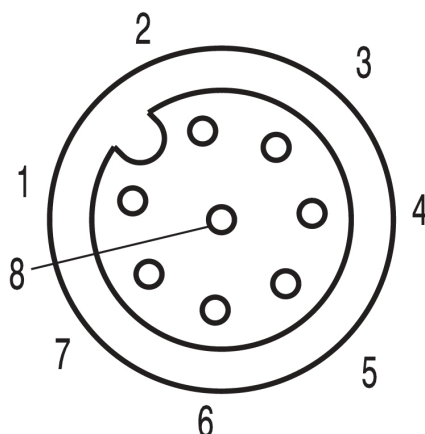

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別 | SKMU PG9-MS | バージョン |
| 注文番号 | 1694080000 | SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真 |
| GTIN (EAN) | 4008190872243 | 鍮、ニッケルメッキ |
| 数量 | 100 Stück | |