

SAIE-M5S-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M5, ピン、ストレート, 取り付けスレッド:, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	1873030000
種別	SAIE-M5S-4-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478293
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:02:36 CEST

SAIE-M5S-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 4 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	M 5	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	プラグイン回数	≥ 500
保護度合い	IP67, ねじ込み	定格電圧	60 V
定格電流	1 A	接続方式	ピン
接触表面	金メッキ	極数	4

一般データ

ケーブルグランド	M 5	ケーブル長	0.2 m
コア断面積	0.14 mm ²	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	プラグイン回数	≥ 500
保護度合い	IP67, ねじ込み	定格電圧	60 V
定格電圧	60 V	定格電流	1 A
導体外径	-	接続スレッド	M5
接続方式	ピン	接触表面	金メッキ
撚線/ケーブル長	0.2 m	材質	PVC
極数	4		

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/07/24 10:02:36 CEST


SAIE-M5S-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

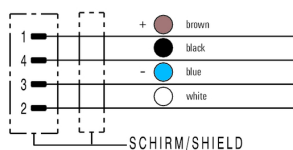

極スキーム

