

## SAIE-M5B-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M5, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: , 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	<a href="#">1873040000</a>
種別	SAIE-M5B-4-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478286
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:07:51 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAIE-M5B-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 6 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	M 5	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	プラグイン回数	≥ 500
保護度合い	IP67, ねじ込み	定格電圧	60 V
定格電流	1 A	接続方式	ソケットコネクタ
接触表面	金メッキ	極数	4

## 一般データ

ケーブルグランド	M 5	ケーブル長	0.2 m
コア断面積	0.14 mm <sup>2</sup>	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	プラグイン回数	≥ 500
保護度合い	IP67, ねじ込み	定格電圧	60 V
定格電圧	60 V	定格電流	1 A
導体外径	-	接続スレッド	M5
接続方式	ソケットコネクタ	接触表面	金メッキ
撚線/ケーブル長	0.2 m	材質	PVC
極数	4		

## 分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03
ECLASS 14.0	27-44-01-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/08/27 17:07:51 CEST


**SAIE-M5B-4-0.2U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

配線図

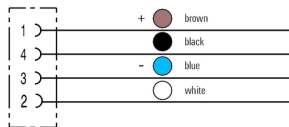

極スキーム

