

## HDC 04A ELU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ねじ取付けハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	<a href="#">1900320000</a>
種別	HDC 04A ELU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248592883
数量	1 Stück

## HDC 04A ELU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.071 inch
幅	36.5 mm	幅 (インチ)	1.437 inch
正味重量	71 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	M 20
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	1
ハウジング設計	ねじ取付けハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	下部	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	M 20
種別	プラグ	締付けトルク	0.5 Nm
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	0.5 Nm	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	54 mm
ハウジングの全長	26.5 mm	幅ハウジングC	26.8 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/29 13:31:21 CEST

## HDC 04A ELU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## 技術データ

物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3c95acd6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@28b67da6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@59fa6316 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6d93eafd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c710885 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@673111e0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6d592cc3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f6ff797 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6baee1df de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ff535b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@20e45833 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4057c0f7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c6b713b
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl, 6c

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1900320000_HDC_04A_ELU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/07/29 13:31:21 CEST

## HDC 04A ELU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

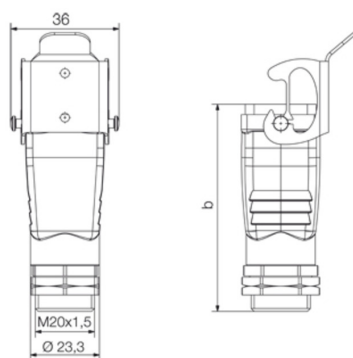

## HDC 04A ELU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 04A DMDL 2B0	バージョン
注文番号	<a href="#">1665750000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ
GTIN (EAN)	4008190422776	ウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
数量	1 Stück	
種別	HDC 04A DODL 2B0	バージョン
注文番号	<a href="#">1665740000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ
GTIN (EAN)	4008190422769	ウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
数量	1 Stück	