


## WQL 4 WF8-6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

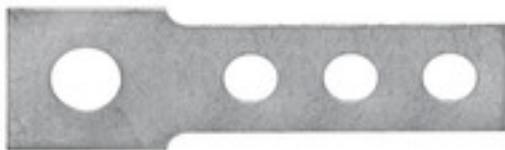

渡り配線コネクタを削減すると、異なる定格断面積を有する端子台を、簡単かつ迅速に接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 短絡接続, 極数: 4
注文番号	<a href="#">1904960000</a>
種別	WQL 4 WF8-6/3
GTIN (EAN)	4032248756780
数量	5 Stück

## WQL 4 WF8-6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.157 inch
高さ	86.4 mm	高さ (インチ)	3.402 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	36.6 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ M 8

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

端子ネジ、追加接続 M 6

## システム仕様

バージョン 短絡接続

## 全般

極数 4 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 8 mm

## 材料データ

材質 銅 - 亜鉛 色 シルバーグレー

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数 2 定格電流、多極 24 A  
種別 渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流 24 A

## 追加の技術データ

取り付け方式 ねじ込み 固定形式 ねじ込み  
爆発試験バージョン いいえ 設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

作成日 2024/07/24 14:01:20 CEST

## WQL 4 WF8-6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	