

## MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似

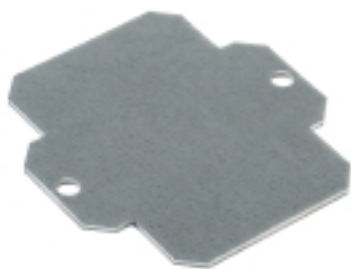


Abbildung ähnlich

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

## 一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 52 mm, 幅: 61 mm, 深さ: 3 mm, 材質: スチール板、亜鉛メッキ、亜鉛めっき、銀色
注文番号	<a href="#">1905280000</a>
種別	MOPL K1 N FE
GTIN (EAN)	4032248524426
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:17:48 CET

## MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.118 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.047 inch
幅	61 mm	幅 (インチ)	2.402 inch
取付寸法 - 高さ	26 mm	取付寸法 - 幅	52 mm
正味重量	27 g		

## アクセサリに関する一般情報

取付寸法 - 幅	52 mm	取付寸法 - 高さ	26 mm
材質	スチール板、亜鉛メッキ	素材の厚み	2 mm
表面仕上	亜鉛めっき		

## 一般的な情報

材質	スチール板、亜鉛メッキ	素材の厚み	2 mm
表面仕上	亜鉛めっき		

## 分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

## 一般注文データ

種別	TS15X5 ST K1	バージョン
注文番号	<a href="#">8000003883</a>	レール, TS 15, 幅: 60 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッ
GTIN (EAN)	4050118653328	キおよび不動態化
数量	20 Stück	