

ZQV 6/24 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

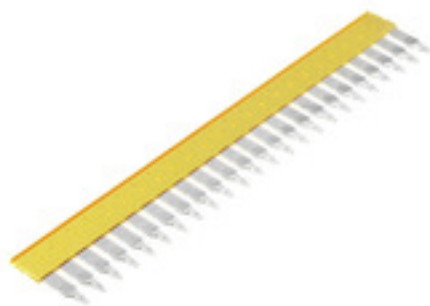

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 短絡接続, 41 A
注文番号	1908990000
種別	ZQV 6/24 GE
GTIN (EAN)	4032248535309
数量	10 Stück

ZQV 6/24 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	33.96 mm	奥行き (インチ)	1.337 inch
高さ	192.5 mm	高さ (インチ)	7.579 inch
幅	3.1 mm	幅 (インチ)	0.122 inch
正味重量	34.603 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60
連続動作温度、最大	130		

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

極数	24	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	8.1 mm
--------------	--------

材料データ

材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

渡り配線コネクタ

定格電流、2極 種別	41 A 渡り配線コネクタ	定格電流、多極	41 A
---------------	------------------	---------	------

評価データ

定格電圧	400 V	定格 DC 電圧	400 V
定格電流	41 A		

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
------	---------	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/29 16:36:17 CEST

ZQV 6/24 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

製品情報

安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。

承認

ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

エンジニアリングデータ

[Zuken E3.S](#)

ユーザ文書

[Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf](#)[Storage Conditions Terminal Blocks](#)[User Manual ZQV 2.5](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー