

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

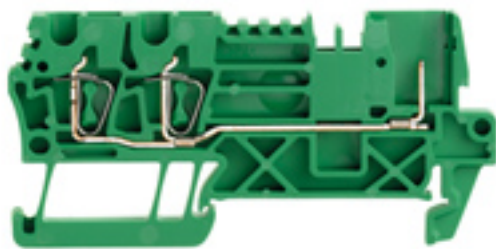

一部の用途では、差し込み式モジュラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | Zシリーズ, フィードスルー端子, 定格断面: 2.5 mm², 耐張クランプ接続, 直接実装 |
| 注文番号 | 1935460000 |
| 種別 | ZT 2.5/3AN/1 GN |
| GTIN (EAN) | 4032248600090 |
| 数量 | 50 Stück |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2022-03-30 |
| 代替製品 | 1815090000 |

作成日 2024/07/29 11:35:00 CEST

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 深さ | 34.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.358 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 35 mm | 高さ | 71.5 mm |
| 高さ (インチ) | 2.815 inch | 幅 | 5.1 mm |
| 幅 (インチ) | 0.201 inch | 正味重量 | 8.66 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 120 °C | | |

CSA評価データ

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|--------|
| 導体断面積の最小 (cCSAusX) | 26 AWG | 現在のサイズD (cCSAus) | 5 A |
| 証明書番号 (cCSAus) | 154685-1460993 | 配線の最大断面 (cCSAusX) | 12 AWG |
| 電圧サイズC (cCSAus) | 300 V | 電圧規模D (cCSAus) | 600 V |
| 電流サイズC (cCSAus) | 20 A | | |

UL評価データ

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 26 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 12 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 26 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (cURus) | 12 AWG |
| 現在のサイズC (cURus) | 20 A | 現在のサイズD (cURus) | 5 A |
| 証明書番号 (cURus) | E60693 | 電圧サイズC (cURus) | 300 V |
| 電圧サイズD (cURus) | 600 V | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A2 | クランプ範囲、最大 | 4 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.13 mm ² | 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 26 | 接続数 | 3 |
| 接続方向 | 上部 | 接続方式 | 耐張クランプ接続 |
| 接続方式 2 | プラグイン接続 | 被覆剥き長さ | 10 mm |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 12 | 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm ² | | |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | |
|-----------|---------|
| 接続種別、追加接続 | プラグイン接続 |
|-----------|---------|

システム仕様

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-----|
| バージョン | 2つの耐張クランプ接続 - プラグイン接続 (1個) , プラグ接続可能 | レベル数 | 1 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 3 | 層ごとの電位数 | 1 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | PE 接続 | いいえ |
| レール | TS 35 | | |

作成日 2024/07/29 11:35:00 CEST

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

全般

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| レール | TS 35 | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 26 |
| 標準 | IEC60947-7-1に準拠 | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 12 | | |

寸法

| | |
|-------------|-------|
| TS 35 オフセット | 47 mm |
|-------------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 材質 | Wemid | 色 | 緑色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 定格断面 | 2.5 mm ² | 定格電圧 | 500 V |
| クランプ支持 & 差し込み式システムの最大電圧 | 690 V | 定格 DC 電圧 | 500 V |
| 定格電流 | 24 A | 標準 | IEC60947-7-1に準拠 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W |

追加の技術データ

| | | | |
|--------|------|---------|------|
| 取り付け方式 | 箆合仕様 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|--------|------|---------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E60693 |

作成日 2024/07/29 11:35:00 CEST

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[DNVGL certificate](#)[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)[UKCA declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

エンジニアリングデータ

[Zuken E3.S](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5 mm²2.5
mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/50 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693890000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693880000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693840000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693860000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1909000000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693820000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693810000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693850000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693870000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693800000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| 数量 | 60 Stück | |

作成日 2024/07/29 11:35:00 CEST

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/5 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693830000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| 数量 | 20 Stück | |

2.5 mm²2.5
mm²

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/15 | バージョン |
| 注文番号 | 1815330000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1815280000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1815200000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1815270000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1815190000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | バージョン |
| 注文番号 | 1820570000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, 緑色, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1815210000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/16 | バージョン |
| 注文番号 | 1815340000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | |
| 数量 | 10 Stück | |

作成日 2024/07/29 11:35:00 CEST

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1815220000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/14 | バージョン |
| 注文番号 | 1815320000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1815240000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/12 | バージョン |
| 注文番号 | 1815300000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/17 | バージョン |
| 注文番号 | 1815350000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1815230000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1815250000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1815260000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/11 | バージョン |
| 注文番号 | 1815290000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/13 | バージョン |
| 注文番号 | 1815310000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | |
| 数量 | 10 Stück | |

作成日 2024/07/29 11:35:00 CEST

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。


- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1635000000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 720 Stück | |

コーディングパーツ

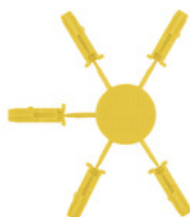

コーディングピンを使用することで、個別コーディングオプションにより、プラグイン接続に問題が生じないことを保証します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | KOSF ZT2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1816150000 | Zシリーズ, コーディングパーツ, 黄色, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| 数量 | 50 Stück | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用が開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZS 10/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1610000000 | ZS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 480 Stück | |

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609810000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 Stück | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ロックエレメント




ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実にかつ容易に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | ZVR ZP2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1816130000 | Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| 数量 | 25 Stück | |

Z シリーズ

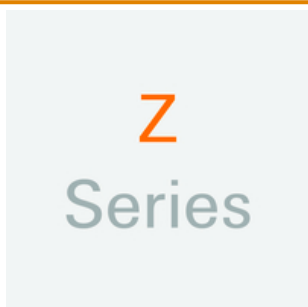

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | ZAD 9/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1934160000 | Zシリーズ, カバー |
| GTIN (EAN) | 4032248590247 | |
| 数量 | 20 Stück | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Z シリーズ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | ZTA ZT2.5/ZA | バージョン |
| 注文番号 | 1847600000 | アクセサリ, テストアダプター, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | ZTA ZT2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1827080000 | アクセサリ, テストアダプター, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| 数量 | 25 Stück | |

2.5 mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | ZAP/TW ZT2.5/3AN | バージョン |
| 注文番号 | 1816050000 | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248370627 | |
| 数量 | 50 Stück | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブル負荷解放部品



ケーブル負荷解放部品は、接触を機械的応力から保護し、クランプ点から不用意に解放されないようにコネクタを保護します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | ZZE ZP2.5/4/K | バージョン |
| 注文番号 | 1059110000 | Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品 |
| GTIN (EAN) | 4032248840922 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | ZZE ZP2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1816140000 | Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | |
| 数量 | 25 Stück | |

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 Stück | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)

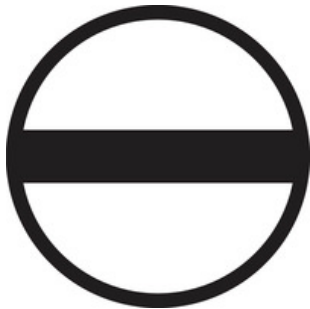

VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749610000 | 取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | mm |
| 数量 | 1 Stück | |