

ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

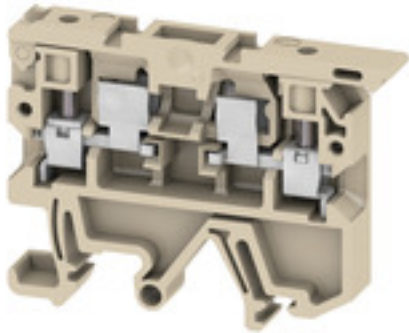

図に類似

一部のアプリケーションでは、異なるヒューズを使用してフィードスルー接続を保護すると便利です。ヒューズ端子台は、ひとつの端子台底部で構成されており、ヒューズ挿入キャリアが付いています。ピボットヒューズレバー、差し込み式ヒューズホルダーから、ネジ留め可能なクロージャークからフラットプラグインヒューズまで様々なヒューズがあります。

一般注文データ

バージョン	ヒューズ端子, ねじ接続, ダークページ, 4 mm ² , 6.3 A, 24 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si.5 x 20
注文番号	1937670000
種別	ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
GTIN (EAN)	4032248614752
数量	25 Stück

作成日 2024/10/03 23:32:30 CEST

ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	51.5 mm	奥行き (インチ)	2.028 inch
高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.283 inch
幅	8.1 mm	幅 (インチ)	0.319 inch
正味重量	13.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	2	接続断面、撚線、最大	4 mm ²
接続方式	ねじ接続	接続方式 2	ねじ接続
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	4 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm ²		

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

システム仕様

バージョン	ねじ接続, ヒューズカートリッジ, LED搭載, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
レール	TS 35, TS 32	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

ヒューズ端子

カートリッジヒューズ	G-Si.5 x 20	ディスプレイ	LED
ヒューズホルダー (カートリッジホルダー)	旋回	表示電圧種別	AC/DC

全般

レール	TS 35, TS 32	設置アドバイス	直接実装
-----	--------------	---------	------

寸法

TS 32オフセット	10.5 mm	TS 35 オフセット	8.5 mm
------------	---------	-------------	--------

材料データ

材質	PA 66	色	ダークページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

作成日 2024/10/03 23:32:30 CEST

ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

要素の表示

表示電圧種別 AC/DC

評価データ

定格断面	4 mm ²	定格電圧	24 V
定格 DC 電圧	24 V	定格電流	6.3 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.02 W

追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装
--------	------	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl

重要なメモ

製品情報 電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	UKCA declaration of conformity
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	