

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 保護対象コンポーネントアセンブリ, SAIアクティブ, アクセサリ, センサ/アクチュエータプラグインコネクタ |
| 注文番号 | 1955340000 |
| 種別 | SAIEND CAN M8 4P |
| GTIN (EAN) | 4032248633821 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/04 7:25:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 5 g

温度

動作温度 -25 °C...85 °C

ケーブルの技術仕様

極数 4

一般的な技術データ

| | | | |
|-------|----------|---------|-------|
| バージョン | ピン、ストレート | プラグイン回数 | ≥ 100 |
| 保護度合い | IP67 | 接続スレッド | M8 |
| 汚染度 | 3 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000448 | ETIM 7.0 | EC000448 |
| ETIM 8.0 | EC000448 | ETIM 9.0 | EC000448 |
| ECLASS 9.0 | 19-07-04-03 | ECLASS 9.1 | 19-17-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 19-07-04-03 | ECLASS 11.0 | 19-07-04-03 |
| ECLASS 12.0 | 19-07-04-03 | ECLASS 13.0 | 19-07-04-03 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

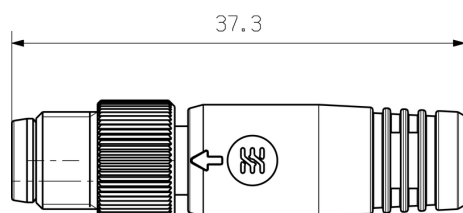

極スキーム

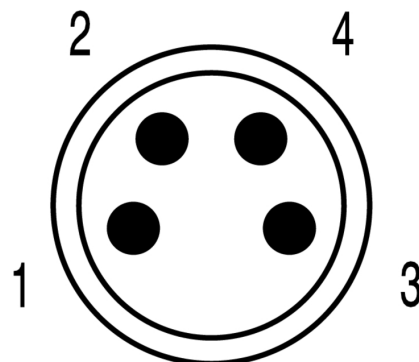

配線図

