

## IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC  
インサート

## 一般注文データ

バージョン	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex、シングルモード
注文番号	<a href="#">1962880000</a>
種別	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 18:00:19 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.181 inch
高さ	13.2 mm	高さ (インチ)	0.52 inch
幅	15.6 mm	幅 (インチ)	0.614 inch
正味重量	0.9 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C	湿度	湿度0 ~ 85%
------	----------------	----	-----------

## 一般データ

インサート喪失	≤ 0.5dB	ハウジング主要材質	PBTダイカスト亜鉛
ファイバーの種類	シングルモード	プラグイン回数	1000
リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
接続 1	LC デュプレックス	接続 2	LC デュプレックス
湿度	湿度0 ~ 85%	色	その他
設定	バリエーション 1、4、および 14ハウジング用のコネク タおよびフランジインサ ート	項目説明	隔壁挿入LCDuplex、シン グルモード

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-20
--------	--------------

## 分類

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ECLASS 9.1	19-17-01-16	ECLASS 10.0	19-17-01-16
ECLASS 11.0	19-17-01-16	ECLASS 12.0	19-17-01-16
ECLASS 13.0	19-17-01-16		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

作成日 2024/08/27 18:00:19 CEST


**IE-BI-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

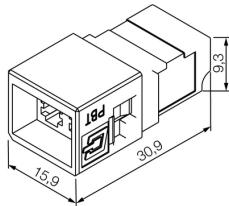

## IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

...光ファイバーコネクタ SC、SC、ST &amp; LC 対応



## GOF

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ

## POF

- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST および IP 67 コネクタ

## 一般注文データ

種別	IE-CT-LC-GOF	バージョン
注文番号	<a href="#">9205330000</a>	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248725465	
数量	1 Stück	