

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠の プラスチック
製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付
属

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | フランジ部, IP67, バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング, シングルモード |
| 注文番号 | 1963420000 |
| 種別 | IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248645510 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/11/05 19:45:40 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 48.3 mm | 奥行き (インチ) | 1.902 inch |
| 高さ | 38 mm | 高さ (インチ) | 1.496 inch |
| 幅 | 27 mm | 幅 (インチ) | 1.063 inch |
| 正味重量 | 29.3 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 動作温度 | -40 °C...70 °C |
|------|----------------|

一般データ

| | | | |
|-------------|---------|-----------|----------------------------|
| インサート喪失 | ≤ 0.5dB | ハウジング主要材質 | PA UL 94 V0 |
| ファイバーの種類 | シングルモード | プラグング回数 | 500 |
| リターンロス (緩衝) | ≥ 40 dB | 保護度合い | IP67 |
| 接続 1 | SC | 接続 2 | SCRJ |
| 色 | その他 | 項目説明 | バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング |

一般基準

| | |
|--------|---|
| コネクタ規格 | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24 |
|--------|---|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000752 | ETIM 7.0 | EC000752 |
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ECLASS 9.1 | 19-17-01-16 | ECLASS 10.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 11.0 | 19-17-01-16 | ECLASS 12.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 13.0 | 19-17-01-16 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローチャー | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

作成日 2024/11/05 19:45:40 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

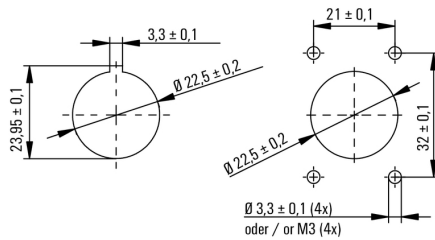

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別 | IE-BP-V04P | バージョン |
| 注文番号 | 1963900000 | フランジ取付けハウジング、保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248646326 | |
| 数量 | 10 Stück | |

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 9/11 K MC NEWS | バージョン |
| 注文番号 | 1857440000 | ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 数量 | 200 Stück | |