

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の HDC プラグインコネク
タ、金属製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ, フランジ取付けハウジング, IEC 61076-3-106によるバリエーション 5, IP67
注文番号	1963530000
種別	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:41:54 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22.4 mm	奥行き (インチ)	0.882 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.575 inch
幅	28 mm	幅 (インチ)	1.102 inch
正味重量	33.6 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 5	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	------------------------	---------------	---------

一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	プラグイング回数	750
保護度合い	IP67	取り付け方式	ネジ 2本
色	その他		

分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04
ECLASS 14.0	27-19-01-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[GOST Approval](#)[DUXR.E316369](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

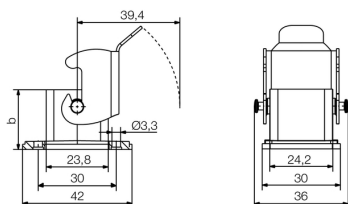

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	1962840000	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	1 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V05M	バージョン
注文番号	1968930000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248692125	
数量	10 Stück	