

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリエーション 5、IDC、PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	1963700000
種別	IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248646029
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:26:24 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 59.2 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリエーション 5、IDC、PROFINET	配線	PROFINET
シール材	NBR	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.4...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	ブラギング回数	750

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51 証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

PoE / PoE+ IEEE 802.3btに準拠 耐電圧、接点 / シールド ≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点 ≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725
RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6bl

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E316369

作成日 2024/10/02 7:26:24 CEST

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[GOST Approval](#)[ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)[DUXR.E316369](#)[Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware](#)[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

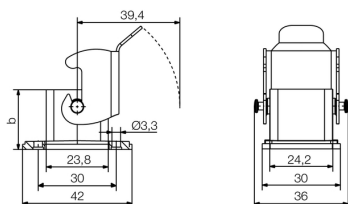

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V05M	バージョン
注文番号	1968930000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248692125	
数量	10 Stück	