

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC
インサート

一般注文データ

バージョン	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex、マルチモード
注文番号	1964420000
種別	IE-BI-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649037
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 19:57:56 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.181 inch
高さ	13.2 mm	高さ (インチ)	0.52 inch
幅	15.6 mm	幅 (インチ)	0.614 inch
正味重量	13.6 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C	湿度	湿度0 ~ 85%
------	----------------	----	-----------

一般データ

インサート喪失	≤ 0.4 dB	ハウジング主要材質	PBTダイカスト亜鉛
ファイバーの種類	マルチモード	プラグング回数	1000
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
接続 1	LC デュプレックス	接続 2	LC デュプレックス
湿度	湿度0 ~ 85%	色	その他
設定	バリエーション 1、4、および 14ハウジング用のコネク タおよびフランジインサ ート	項目説明	隔壁挿入LCDuplex、マル チモード

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-20
--------	--------------

分類

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ECLASS 9.1	19-17-01-16	ECLASS 10.0	19-17-01-16
ECLASS 11.0	19-17-01-16	ECLASS 12.0	19-17-01-16
ECLASS 13.0	19-17-01-16	ECLASS 14.0	19-17-01-16

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GOST Approval
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

作成日 2024/11/05 19:57:56 CET


IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

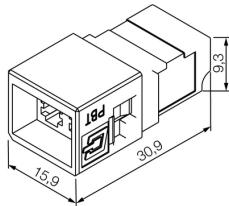

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...光ファイバーコネクタ SC、SC、ST & LC 対応



GOF

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ

POF

- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST および IP 67 コネクタ

一般注文データ

種別	IE-CT-LC-GOF	バージョン
注文番号	9205330000	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248725465	
数量	1 Stück	